


■シングルロウ ソケット

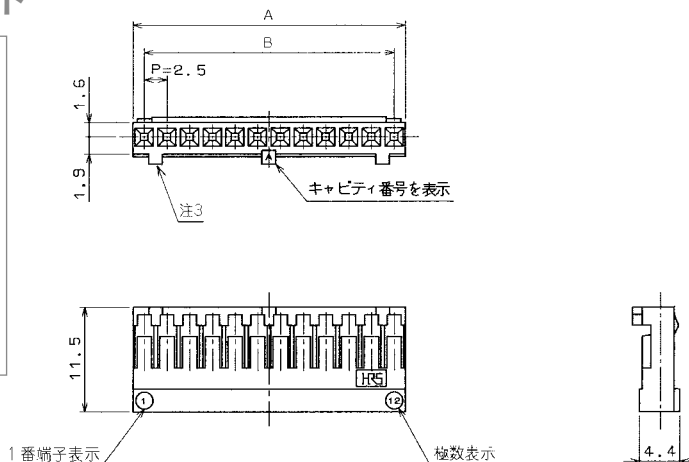


単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	
DF1B- 2S-2.5R	541-0200-6	2	5.0	2.5	○	DF1B-11S-2.5R	541-0209-0	11	27.5	25.0	○	
DF1B- 3S-2.5R	541-0201-9	3	7.5	5.0		DF1B-12S-2.5R	541-0210-0	12	30.0	27.5		
DF1B- 4S-2.5R	541-0202-1	4	10.0	7.5		DF1B-13S-2.5R	541-0211-2	13	32.5	30.0		
DF1B- 5S-2.5R	541-0203-4	5	12.5	10.0		DF1B-14S-2.5R	541-0212-5	14	35.0	32.5		
DF1B- 6S-2.5R	541-0204-7	6	15.0	12.5		DF1B-15S-2.5R	541-0213-8	15	37.5	35.0		
DF1B- 7S-2.5R	541-0205-0	7	17.5	15.0		DF1B-16S-2.5R	541-0214-0	16	40.0	37.5		
DF1B- 8S-2.5R	541-0206-2	8	20.0	17.5		DF1B-18S-2.5R	541-0215-3	18	45.0	42.5		
DF1B- 9S-2.5R	541-0207-5	9	22.5	20.0		DF1B-20S-2.5R	541-0216-6	20	50.0	47.5		
DF1B-10S-2.5R	541-0208-8	10	25.0	22.5								

(注1) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。
 (注2) 2極は誤挿入防止凸部が上図と異なり中央1箇所になります。また、3~6極は両端2箇所になります。

■ダブルロウ ソケット

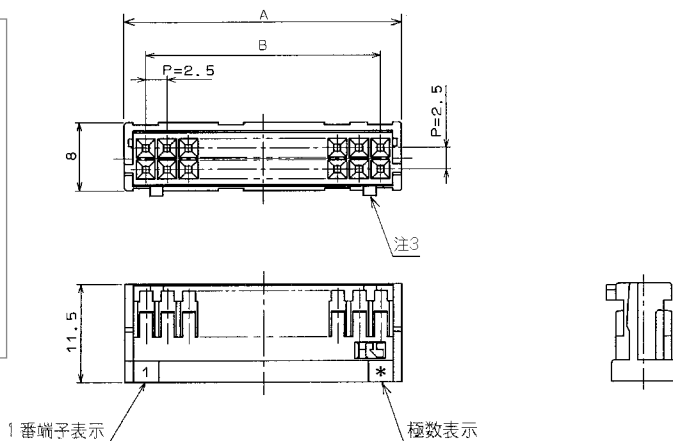

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS	
DF1B- 4DS-2.5RC	541-0648-0	4	7.5	2.5	○	DF1B-22DS-2.5RC	541-0606-0	22	30.0	25.0	○	
DF1B- 6DS-2.5RC	541-0649-3	6	10.0	5.0		DF1B-24DS-2.5RC	541-0607-3	24	32.5	27.5		
DF1B- 8DS-2.5RC	541-0650-2	8	12.5	7.5		DF1B-26DS-2.5RC	541-0608-6	26	35.0	30.0		
DF1B-10DS-2.5RC	541-0600-4	10	15.0	10.0		DF1B-28DS-2.5RC	541-0609-9	28	37.5	32.5		
DF1B-12DS-2.5RC	541-0601-7	12	17.5	12.5		DF1B-30DS-2.5RC	541-0610-8	30	40.0	35.0		
DF1B-14DS-2.5RC	541-0602-0	14	20.0	15.0		DF1B-34DS-2.5RC	541-0612-3	34	45.0	40.0		
DF1B-16DS-2.5RC	541-0603-2	16	22.5	17.5		DF1B-36DS-2.5RC	541-0613-6	36	47.5	42.5		
DF1B-18DS-2.5RC	541-0604-5	18	25.0	20.0		DF1B-40DS-2.5RC	541-0615-1	40	52.5	47.5		
DF1B-20DS-2.5RC	541-0605-8	20	27.5	22.5								

(注1) 販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。
 (注2) 4極は誤挿入防止凸部が上図と異なり中央1箇所になります。