
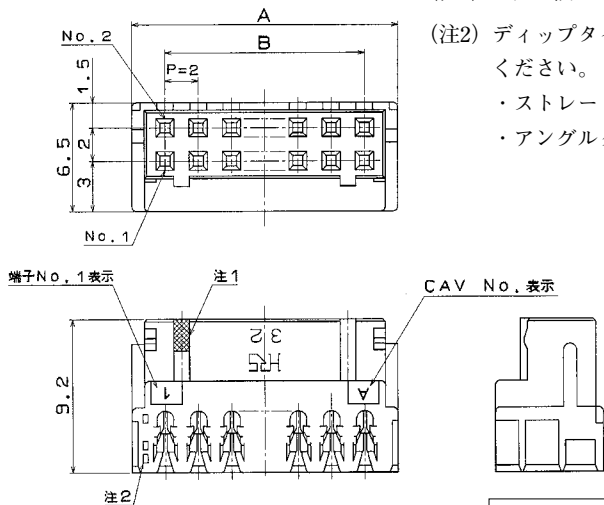


■圧接ソケット

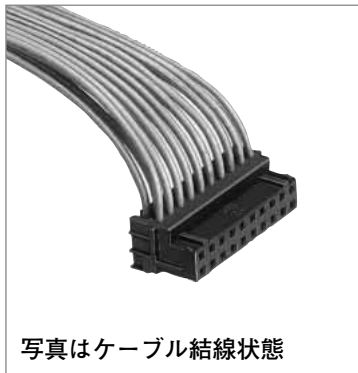

(注1) 口穴-1個は奇数列、口穴-2個は偶数列の表示  
 (注2) ディップタイプヘッダーは以下の物をご使用ください。  
 ・ストレートタイプ：DF11-※DP-2DSA (08)  
 ・アングルタイプ：DF11-※DP-2DS (24)

【仕様番号】 - \*\*、(\*\*)  
 (05) : すずめっき、1パック 100個

単位：mm

製品番号	HRS No.	極数	A	B	RoHS
DF11- 4DS-2R26(**)	CL543-0652-0-**-	4	6.0	2.0	○
DF11- 6DS-2R26(**)	CL543-0653-3-**-	6	8.0	4.0	
DF11- 8DS-2R26(**)	CL543-0654-6-**-	8	10.0	6.0	
DF11-10DS-2R26(**)	CL543-0655-9-**-	10	12.0	8.0	
DF11-12DS-2R26(**)	CL543-0656-1-**-	12	14.0	10.0	
DF11-14DS-2R26(**)	CL543-0657-4-**-	14	16.0	12.0	
DF11-16DS-2R26(**)	CL543-0658-7-**-	16	18.0	14.0	
DF11-18DS-2R26(**)	CL543-0659-0-**-	18	20.0	16.0	
DF11-20DS-2R26(**)	CL543-0660-9-**-	20	22.0	18.0	
DF11-22DS-2R26(**)	CL543-0661-1-**-	22	24.0	20.0	
DF11-24DS-2R26(**)	CL543-0662-4-**-	24	26.0	22.0	
DF11-26DS-2R26(**)	CL543-0663-7-**-	26	28.0	24.0	
DF11-28DS-2R26(**)	CL543-0664-0-**-	28	30.0	26.0	
DF11-30DS-2R26(**)	CL543-0665-2-**-	30	32.0	28.0	
DF11-32DS-2R26(**)	CL543-0666-5-**-	32	34.0	30.0	

(注1) 仕様番号 (05) の販売数量は1パック (100個入) 単位ですので、パック単位でご注文ください。

■適合ケーブル

製品番号	適合ケーブル	被覆外径
DF11-※DS-2R26	UL1061 AWG26 (7本/φ0.16mm)	φ0.9 ~1.05mm

■DF11-※DS-2R圧接機

種類	製品番号	結線タイプ	備考
卓上圧接機	SA700/DF11 CL903-0013-5	■DF11専用 制約条件無	小ロット用卓上機

Mar. 1. 2019 Copyright 2019 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.