


●POM spacer (Hexagonal) ●POM隔離柱 (六角)

仕様 ●本体 材質/ジュラコン (POM)
色 /乳白色
熱変形温度/1.82MPa...110℃
UL規格/UL94-HB (材料)

●オネジ 材質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
処理/ニッケルメッキ (Ni)




BS-2000E M=2 ピッチ0.4 オネジ圧入											
L	品番	単価		L	品番	単価		L	品番	単価	
6	BS-2006E	33		12.5	BS-2012.5E	35		19	BS-2019E	37	
6.5	BS-2006.5E	33		13	BS-2013E	34		19.5	BS-2019.5E	37	
7	BS-2007E	33		13.5	BS-2013.5E	35		20	BS-2020E	37	
7.5	BS-2007.5E	33		14	BS-2014E	35		21	BS-2021E	39	
8	BS-2008E	33		14.5	BS-2014.5E	35		22	BS-2022E	39	
8.5	BS-2008.5E	33		15	BS-2015E	35		23	BS-2023E	39	
9	BS-2009E	34		15.5	BS-2015.5E	36		24	BS-2024E	41	
9.5	BS-2009.5E	34		16	BS-2016E	36		25	BS-2025E	41	
10	BS-2010E	34		16.5	BS-2016.5E	36		26	BS-2026E	41	
10.5	BS-2010.5E	35		17	BS-2017E	36		27	BS-2027E	42	
11	BS-2011E	35		17.5	BS-2017.5E	36		28	BS-2028E	42	
11.5	BS-2011.5E	35		18	BS-2018E	36		29	BS-2029E	42	
12	BS-2012E	34		18.5	BS-2018.5E	37		30	BS-2030E	43	

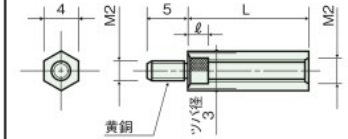

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2
寸法 L=6~7.5迄3.2, L=8以上3.7

ご注文個数 50個〜


BS-2000WE M=2 ピッチ0.4 オネジ接着											
L	品番	単価		L	品番	単価		L	品番	単価	
6	BS-2006WE	33		12.5	BS-2012.5WE	35		19	BS-2019WE	37	
6.5	BS-2006.5WE	33		13	BS-2013WE	34		19.5	BS-2019.5WE	37	
7	BS-2007WE	33		13.5	BS-2013.5WE	35		20	BS-2020WE	37	
7.5	BS-2007.5WE	33		14	BS-2014WE	35		21	BS-2021WE	39	
8	BS-2008WE	33		14.5	BS-2014.5WE	35		22	BS-2022WE	39	
8.5	BS-2008.5WE	33		15	BS-2015WE	35		23	BS-2023WE	39	
9	BS-2009WE	34		15.5	BS-2015.5WE	36		24	BS-2024WE	41	
9.5	BS-2009.5WE	34		16	BS-2016WE	36		25	BS-2025WE	41	
10	BS-2010WE	34		16.5	BS-2016.5WE	36		26	BS-2026WE	41	
10.5	BS-2010.5WE	35		17	BS-2017WE	36		27	BS-2027WE	42	
11	BS-2011WE	35		17.5	BS-2017.5WE	36		28	BS-2028WE	42	
11.5	BS-2011.5WE	35		18	BS-2018WE	36		29	BS-2029WE	42	
12	BS-2012WE	34		18.5	BS-2018.5WE	37		30	BS-2030WE	43	

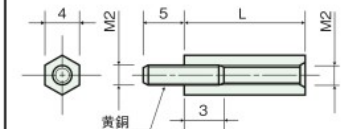

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個〜


BS-2600E M=2.6 ピッチ0.45 オネジ圧入											
L	品番	単価		L	品番	単価		L	品番	単価	
6	BS-2606E	29		12.5	BS-2612.5E	28		19	BS-2619E	33	
6.5	BS-2606.5E	29		13	BS-2613E	28		19.5	BS-2619.5E	33	
7	BS-2607E	29		13.5	BS-2613.5E	30		20	BS-2620E	33	
7.5	BS-2607.5E	29		14	BS-2614E	30		21	BS-2621E	38	
8	BS-2608E	28		14.5	BS-2614.5E	30		22	BS-2622E	38	
8.5	BS-2608.5E	28		15	BS-2615E	30		23	BS-2623E	38	
9	BS-2609E	28		15.5	BS-2615.5E	31		24	BS-2624E	38	
9.5	BS-2609.5E	28		16	BS-2616E	31		25	BS-2625E	38	
10	BS-2610E	28		16.5	BS-2616.5E	31		26	BS-2626E	40	
10.5	BS-2610.5E	29		17	BS-2617E	31		27	BS-2627E	40	
11	BS-2611E	30		17.5	BS-2617.5E	31		28	BS-2628E	40	
11.5	BS-2611.5E	29		18	BS-2618E	31		29	BS-2629E	40	
12	BS-2612E	28		18.5	BS-2618.5E	33		30	BS-2630E	40	

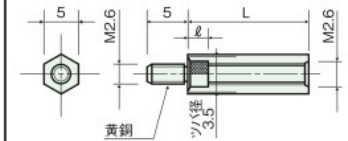

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2
寸法 L=6~7.5迄3.2, L=8以上3.7

ご注文個数 50個〜

BS-2600WE M=2.6 ピッチ0.45 オネジ接着											
L	品番	単価		L	品番	単価		L	品番	単価	
6	BS-2606WE	29		12.5	BS-2612.5WE	28		19	BS-2619WE	33	
6.5	BS-2606.5WE	29		13	BS-2613WE	28		19.5	BS-2619.5WE	33	
7	BS-2607WE	29		13.5	BS-2613.5WE	30		20	BS-2620WE	33	
7.5	BS-2607.5WE	29		14	BS-2614WE	30		21	BS-2621WE	38	
8	BS-2608WE	28		14.5	BS-2614.5WE	30		22	BS-2622WE	38	
8.5	BS-2608.5WE	28		15	BS-2615WE	30		23	BS-2623WE	38	
9	BS-2609WE	28		15.5	BS-2615.5WE	31		24	BS-2624WE	38	
9.5	BS-2609.5WE	28		16	BS-2616WE	31		25	BS-2625WE	38	
10	BS-2610WE	28		16.5	BS-2616.5WE	31		26	BS-2626WE	40	
10.5	BS-2610.5WE	29		17	BS-2617WE	31		27	BS-2627WE	40	
11	BS-2611WE	30		17.5	BS-2617.5WE	31		28	BS-2628WE	40	
11.5	BS-2611.5WE	29		18	BS-2618WE	31		29	BS-2629WE	40	
12	BS-2612WE	28		18.5	BS-2618.5WE	33		30	BS-2630WE	40	

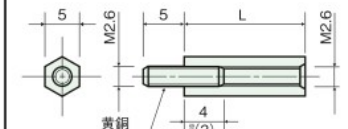

Lの公差 L=15.5迄±0.1 L=16より±0.2 ※(3)はBS-2606WE BS-2606.5WE

ご注文個数 50個〜

Spacer

Spacer
の選定

黄銅
Spacer 1

ステンレス
Spacer 2

スチール
Spacer 3

アルミ
Spacer 4

D-sub
取付
Spacer 5

ジュラコン
Spacer 6

PPS
Spacer 7

ナイロン
Spacer 8

LED取付
Spacer 9

PBT
Spacer 10

PTFE
Spacer 11

ビーク
Spacer 12

ベーク
Spacer 13

ABS
Spacer 14

基板直
取付
Spacer 15

Spacer
(その他) 16

樹脂
ワッシャー 17

金属
ワッシャー 18

ゴム
ワッシャー 19

樹脂
ブッシュ 20

金属
ブッシュ 21

ピンハッダー
取付
22

ピンハッダー
取付
22

基板用
端子 23

セラミック
パーツ 24

インサート
ナット 25

ローレット
ツマミ/
ナット 26

メカニカル
パーツ 27

樹脂ネジ/
ボルト/
ナット 28

金属ネジ/
ボルト/
ナット/
ワッシャー 29

金属/樹脂
リベット 30

材料資料