

# NB-CG/CG-N

●黄銅 ローレットツマミ (ツバ付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花


RoHS対応製品



仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処理 / 金メッキ (ニッケル下地)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
  - ・材質 / ナイロン66
  - ・色 / 半透明
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
  - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)

## NB-200CG/CG-N (ツバ付)

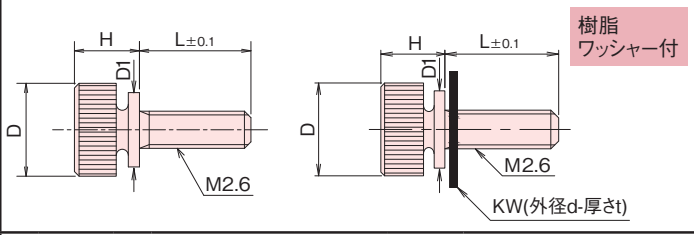

金メッキ (ニッケル下地)

ワッシャー無

樹脂ワッシャー付 (ナイロン)

D	D1	H	L	品番	KW d-t	品番
6	5	7	4	NB-204BCG	5.5-0.8	NB-204BCG-N
			6	NB-206BCG		NB-206BCG-N
			8	NB-208BCG		NB-208BCG-N
			10	NB-210BCG		NB-210BCG-N
			12	NB-212BCG		NB-212BCG-N
8	7	7	4	NB-204ICG		NB-204ICG-N
			6	NB-206ICG		NB-206ICG-N
			8	NB-208ICG		NB-208ICG-N
			10	NB-210ICG		NB-210ICG-N
			12	NB-212ICG		NB-212ICG-N

ご注文個数 50個～

- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト