

# NB-D/D-N/D-SR/D-R

●黄銅 ローレットツマミ (段付) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花


RoHS対応製品

## 仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
  - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
  - ・材質 / ナイロン66
  - ・色 / 半透明
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
  - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - ・材質 / シリコンゴム
  - ・色 / 半透明
  - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
  - ・材質 / NBR
  - ・色 / 黒
  - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン/レニス スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック/ガラス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ボリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエポ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

## NB-300D/D-N/D-SR/D-R

(段付)

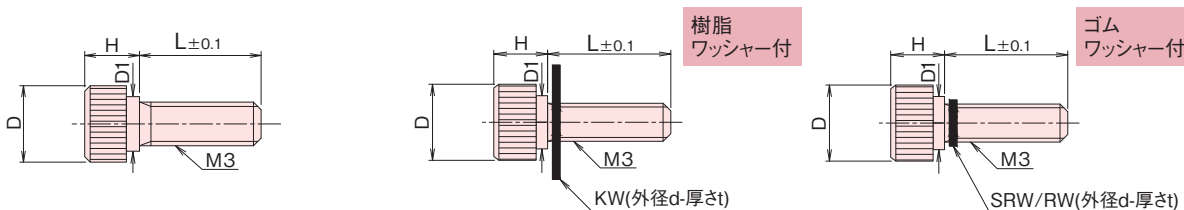

### ニッケルメッキ

| ワッシャー無 |    | 樹脂ワッシャー付 (ナイロン) |    | ゴムワッシャー付 (シリコンゴム) |           | ゴムワッシャー付 (NBR) |            |             |           |            |
|--------|----|-----------------|----|-------------------|-----------|----------------|------------|-------------|-----------|------------|
| D      | D1 | H               | L  | 品番                | KW<br>d-t | 品番             | SRW<br>d-t | 品番          | RW<br>d-t | 品番         |
| 6      | 5  | 6               | 6  | NB-306BD          | 8-0.8     | NB-306BD-N     | 4.8-1.0    | NB-306BD-SR | 4.8-1.0   | NB-306BD-R |
|        |    |                 | 8  | NB-308BD          |           | NB-308BD-N     |            | NB-308BD-SR |           | NB-308BD-R |
|        |    |                 | 10 | NB-310BD          |           | NB-310BD-N     |            | NB-310BD-SR |           | NB-310BD-R |
|        |    |                 | 12 | NB-312BD          |           | NB-312BD-N     |            | NB-312BD-SR |           | NB-312BD-R |
|        |    |                 | 15 | NB-315BD          |           | NB-315BD-N     |            | NB-315BD-SR |           | NB-315BD-R |
|        |    |                 | 18 | NB-318BD          |           | NB-318BD-N     |            | NB-318BD-SR |           | NB-318BD-R |
|        |    |                 | 20 | NB-320BD          |           | NB-320BD-N     |            | NB-320BD-SR |           | NB-320BD-R |
|        |    |                 | 6  | NB-306ID          |           | NB-306ID-N     |            | NB-306ID-SR |           | NB-306ID-R |
|        |    |                 | 8  | NB-308ID          |           | NB-308ID-N     |            | NB-308ID-SR |           | NB-308ID-R |
|        |    |                 | 10 | NB-310ID          |           | NB-310ID-N     |            | NB-310ID-SR |           | NB-310ID-R |
| 8      | 7  | 6               | 6  | NB-312ID          | 6.6-1.0   | NB-312ID-N     | 6.6-1.0    | NB-312ID-SR | 6.6-1.0   | NB-312ID-R |
|        |    |                 | 15 | NB-315ID          |           | NB-315ID-N     |            | NB-315ID-SR |           | NB-315ID-R |
|        |    |                 | 18 | NB-318ID          |           | NB-318ID-N     |            | NB-318ID-SR |           | NB-318ID-R |
|        |    |                 | 20 | NB-320ID          |           | NB-320ID-N     |            | NB-320ID-SR |           | NB-320ID-R |
|        |    |                 | 6  | NB-306CD          |           | NB-306CD-N     |            | NB-306CD-SR |           | NB-306CD-R |
|        |    |                 | 8  | NB-308CD          |           | NB-308CD-N     |            | NB-308CD-SR |           | NB-308CD-R |
|        |    |                 | 10 | NB-310CD          |           | NB-310CD-N     |            | NB-310CD-SR |           | NB-310CD-R |
|        |    |                 | 12 | NB-312CD          |           | NB-312CD-N     |            | NB-312CD-SR |           | NB-312CD-R |
|        |    |                 | 15 | NB-315CD          |           | NB-315CD-N     |            | NB-315CD-SR |           | NB-315CD-R |
|        |    |                 | 18 | NB-318CD          |           | NB-318CD-N     |            | NB-318CD-SR |           | NB-318CD-R |
| 6      | 5  | 8               | 6  | NB-306KD          | 6.6-1.0   | NB-306KD-N     | 6.6-1.0    | NB-306KD-SR | 6.6-1.0   | NB-306KD-R |
|        |    |                 | 8  | NB-308KD          |           | NB-308KD-N     |            | NB-308KD-SR |           | NB-308KD-R |
|        |    |                 | 10 | NB-310KD          |           | NB-310KD-N     |            | NB-310KD-SR |           | NB-310KD-R |
|        |    |                 | 12 | NB-312KD          |           | NB-312KD-N     |            | NB-312KD-SR |           | NB-312KD-R |
|        |    |                 | 15 | NB-315KD          |           | NB-315KD-N     |            | NB-315KD-SR |           | NB-315KD-R |
|        |    |                 | 18 | NB-318KD          |           | NB-318KD-N     |            | NB-318KD-SR |           | NB-318KD-R |
|        |    |                 | 20 | NB-320KD          |           | NB-320KD-N     |            | NB-320KD-SR |           | NB-320KD-R |
|        |    |                 | 6  | NB-306DD          |           | NB-306DD-N     |            | NB-306DD-SR |           | NB-306DD-R |
|        |    |                 | 8  | NB-308DD          |           | NB-308DD-N     |            | NB-308DD-SR |           | NB-308DD-R |
|        |    |                 | 10 | NB-310DD          |           | NB-310DD-N     |            | NB-310DD-SR |           | NB-310DD-R |
| 6      | 5  | 10              | 12 | NB-312DD          | 4.8-1.0   | NB-312DD-N     | 4.8-1.0    | NB-312DD-SR | 4.8-1.0   | NB-312DD-R |
|        |    |                 | 15 | NB-315DD          |           | NB-315DD-N     |            | NB-315DD-SR |           | NB-315DD-R |
|        |    |                 | 18 | NB-318DD          |           | NB-318DD-N     |            | NB-318DD-SR |           | NB-318DD-R |
|        |    |                 | 20 | NB-320DD          |           | NB-320DD-N     |            | NB-320DD-SR |           | NB-320DD-R |

ご注文個数 50個~