

## ASB-E/ASB-CE (メッキなし)

●黄銅スペーサー (六角) ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (六角)

スペーサー  
の選定1 黄銅  
スペーサー2 ジュラコン  
スペーサー3 ステンレス  
スペーサー4 スチール  
スペーサー5 PPS  
スペーサー6 PBT  
スペーサー7 エコ  
スペーサー8 アルミ  
スペーサー9 ベーク  
スペーサー10 ナイロン・レー  
ン  
スペーサー11 ビーク  
スペーサー12 ABS  
スペーサー13 LED取付  
スペーサー14 D-Sub取付  
スペーサー15 PTFE  
スペーサー16 セラミックス・ガラス  
スペーサー17 チタン  
スペーサー18 ポリカーボネート  
スペーサー19 ガラエボ  
スペーサー20 樹脂  
ワッシャー21 ゴム  
ワッシャー22 金属  
ワッシャー23 樹脂  
ブッシュ24 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット25 金属ネジ/  
ボルト/ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー  
丸ピン26 ピンヘッダー  
角ピン

27 基板用端子

28 インサート  
ナット29 ローレット  
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー  
保護チューブ

33 ばねポスト

材料資料


## 仕 様

- ・材 質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理/ASB-E ニッケルメッキ (Ni)
- ASB-CE 脱脂
- ・RoHS対応製品

ASB-E ASB-CE



## ASB-1700E (M=1.7 ピッチ0.35)

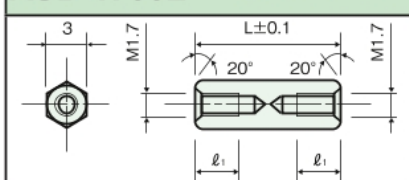


| L | 品 番       | ℓ <sub>1</sub> |
|---|-----------|----------------|
| 3 | ASB-1703E | 全ネジ            |
| 4 | ASB-1704E | 〃              |
| 5 | ASB-1705E | 〃              |
| 6 | ASB-1706E | 〃              |
| 7 | ASB-1707E | 〃              |
| 8 | ASB-1708E | 〃              |
| 9 | ASB-1709E | 全ネジ            |

| L  | 品 番       | ℓ <sub>1</sub> |
|----|-----------|----------------|
| 10 | ASB-1710E | 全ネジ            |
| 11 | ASB-1711E | 5              |
| 12 | ASB-1712E | 5              |
| 13 | ASB-1713E | 5              |
| 14 | ASB-1714E | 5              |
| 15 | ASB-1715E | 5              |
| 16 | ASB-1716E | 5              |

| L  | 品 番       | ℓ <sub>1</sub> |
|----|-----------|----------------|
| 17 | ASB-1717E | 5              |
| 18 | ASB-1718E | 5              |
| 19 | ASB-1719E | 5              |
| 20 | ASB-1720E | 5              |
|    |           |                |
|    |           |                |

ご注文個数 50個～

## ASB-2000-3E (M=2 ピッチ0.4 平径3)

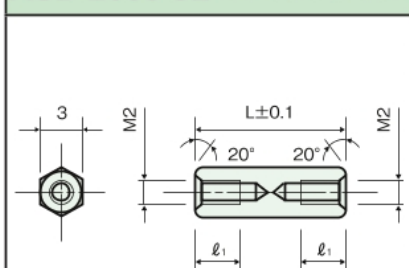


| L   | 品 番           | ℓ <sub>1</sub> |
|-----|---------------|----------------|
| 3   | ASB-2003-3E   | 全ネジ            |
| 3.5 | ASB-2003.5-3E | 〃              |
| 4   | ASB-2004-3E   | 〃              |
| 4.5 | ASB-2004.5-3E | 〃              |
| 5   | ASB-2005-3E   | 〃              |
| 5.5 | ASB-2005.5-3E | 〃              |
| 6   | ASB-2006-3E   | 〃              |
| 6.5 | ASB-2006.5-3E | 〃              |
| 7   | ASB-2007-3E   | 〃              |
| 7.5 | ASB-2007.5-3E | 〃              |
| 8   | ASB-2008-3E   | 〃              |
| 8.5 | ASB-2008.5-3E | 〃              |
| 9   | ASB-2009-3E   | 全ネジ            |

| L    | 品 番           | ℓ <sub>1</sub> |
|------|---------------|----------------|
| 9.5  | ASB-2009.5-3E | 全ネジ            |
| 10   | ASB-2010-3E   | 〃              |
| 11   | ASB-2011-3E   | 全ネジ            |
| 12   | ASB-2012-3E   | 5              |
| 12.5 | ASB-2012.5-3E | 5              |
| 13   | ASB-2013-3E   | 5              |
| 14   | ASB-2014-3E   | 5              |
| 15   | ASB-2015-3E   | 5              |
| 16   | ASB-2016-3E   | 5              |
| 16.5 | ASB-2016.5-3E | 5              |
| 17   | ASB-2017-3E   | 5              |
| 17.5 | ASB-2017.5-3E | 5              |
| 18   | ASB-2018-3E   | 5              |

| L  | 品 番         | ℓ <sub>1</sub> |
|----|-------------|----------------|
| 19 | ASB-2019-3E | 5              |
| 20 | ASB-2020-3E | 5              |
| 21 | ASB-2021-3E | 5              |
| 22 | ASB-2022-3E | 5              |
| 23 | ASB-2023-3E | 5              |
| 24 | ASB-2024-3E | 5              |
| 25 | ASB-2025-3E | 5              |
| 26 | ASB-2026-3E | 5              |
| 27 | ASB-2027-3E | 5              |
| 28 | ASB-2028-3E | 5              |
| 29 | ASB-2029-3E | 5              |
| 30 | ASB-2030-3E | 5              |

ご注文個数 50個～

## ASB-2000E (M=2 ピッチ0.4)

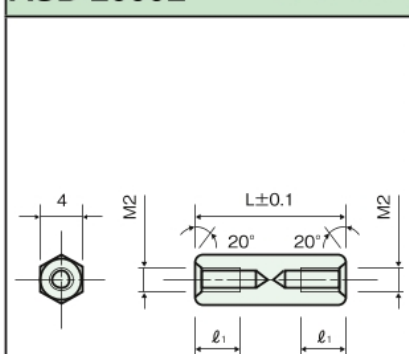


| L    | 品 番         | ℓ <sub>1</sub> |
|------|-------------|----------------|
| 3    | ASB-2003E   | 全ネジ            |
| 3.5  | ASB-2003.5E | 〃              |
| 4    | ASB-2004E   | 〃              |
| 4.5  | ASB-2004.5E | 〃              |
| 5    | ASB-2005E   | 〃              |
| 5.5  | ASB-2005.5E | 〃              |
| 6    | ASB-2006E   | 〃              |
| 6.5  | ASB-2006.5E | 〃              |
| 7    | ASB-2007E   | 〃              |
| 7.5  | ASB-2007.5E | 〃              |
| 8    | ASB-2008E   | 〃              |
| 8.5  | ASB-2008.5E | 〃              |
| 9    | ASB-2009E   | 〃              |
| 9.5  | ASB-2009.5E | 〃              |
| 10   | ASB-2010E   | 〃              |
| 10.5 | ASB-2010.5E | 〃              |
| 11   | ASB-2011E   | 全ネジ            |
| 11.5 | ASB-2011.5E | 5              |
| 12   | ASB-2012E   | 5              |

| L    | 品 番         | ℓ <sub>1</sub> |
|------|-------------|----------------|
| 12.5 | ASB-2012.5E | 5              |
| 13   | ASB-2013E   | 5              |
| 13.5 | ASB-2013.5E | 5              |
| 14   | ASB-2014E   | 5              |
| 14.5 | ASB-2014.5E | 5              |
| 15   | ASB-2015E   | 5              |
| 15.5 | ASB-2015.5E | 5              |
| 16   | ASB-2016E   | 5              |
| 16.5 | ASB-2016.5E | 5              |
| 17   | ASB-2017E   | 5              |
| 17.5 | ASB-2017.5E | 5              |
| 18   | ASB-2018E   | 5              |
| 18.5 | ASB-2018.5E | 5              |
| 19   | ASB-2019E   | 5              |
| 19.5 | ASB-2019.5E | 5              |
| 20   | ASB-2020E   | 5              |
| 20.5 | ASB-2020.5E | 5              |
| 21   | ASB-2021E   | 5              |
| 21.5 | ASB-2021.5E | 5              |

| L    | 品 番         | ℓ <sub>1</sub> |
|------|-------------|----------------|
| 22   | ASB-2022E   | 5              |
| 22.5 | ASB-2022.5E | 5              |
| 23   | ASB-2023E   | 5              |
| 23.5 | ASB-2023.5E | 5              |
| 24   | ASB-2024E   | 5              |
| 24.5 | ASB-2024.5E | 5              |
| 25   | ASB-2025E   | 5              |
| 25.5 | ASB-2025.5E | 5              |
| 26   | ASB-2026E   | 5              |
| 26.5 | ASB-2026.5E | 5              |
| 27   | ASB-2027E   | 5              |
| 27.5 | ASB-2027.5E | 5              |
| 28   | ASB-2028E   | 5              |
| 28.5 | ASB-2028.5E | 5              |
| 29   | ASB-2029E   | 5              |
| 29.5 | ASB-2029.5E | 5              |
| 30   | ASB-2030E   | 5              |

ご注文個数 50個～

## ASB-2000CE (M=2 ピッチ0.4)

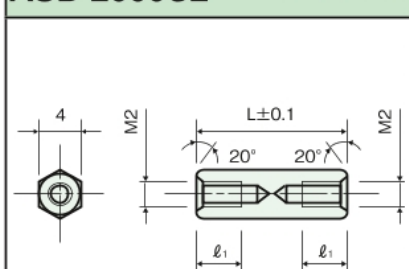

| L   | 品 番          | ℓ <sub>1</sub> |
|-----|--------------|----------------|
| 3   | ASB-2003CE   | 全ネジ            |
| 3.5 | ASB-2003.5CE | 〃              |
| 4   | ASB-2004CE   | 〃              |
| 4.5 | ASB-2004.5CE | 〃              |
| 5   | ASB-2005CE   | 〃              |
| 5.5 | ASB-2005.5CE | 〃              |
| 6   | ASB-2006CE   | 〃              |
| 6.5 | ASB-2006.5CE | 〃              |
| 7   | ASB-2007CE   | 〃              |
| 7.5 | ASB-2007.5CE | 〃              |
| 8   | ASB-2008CE   | 〃              |
| 8.5 | ASB-2008.5CE | 〃              |
| 9   | ASB-2009CE   | 全ネジ            |

| L    | 品 番          | ℓ <sub>1</sub> |
|------|--------------|----------------|
| 9.5  | ASB-2009.5CE | 全ネジ            |
| 10   | ASB-2010CE   | 〃              |
| 11   | ASB-2011CE   | 全ネジ            |
| 12   | ASB-2012CE   | 5              |
| 12.5 | ASB-2012.5CE | 5              |
| 13   | ASB-2013CE   | 5              |
| 14   | ASB-2014CE   | 5              |
| 15   | ASB-2015CE   | 5              |
| 16   | ASB-2016CE   | 5              |
| 16.5 | ASB-2016.5CE | 5              |
| 17   | ASB-2017CE   | 5              |
| 17.5 | ASB-2017.5CE | 5              |
| 18   | ASB-2018CE   | 5              |

| L  | 品 番        | ℓ <sub>1</sub> |
|----|------------|----------------|
| 19 | ASB-2019CE | 5              |
| 20 | ASB-2020CE | 5              |
| 21 | ASB-2021CE | 5              |
| 22 | ASB-2022CE | 5              |
| 23 | ASB-2023CE | 5              |
| 24 | ASB-2024CE | 5              |
| 25 | ASB-2025CE | 5              |
| 26 | ASB-2026CE | 5              |
| 27 | ASB-2027CE | 5              |
| 28 | ASB-2028CE | 5              |
| 29 | ASB-2029CE | 5              |
| 30 | ASB-2030CE | 5              |

ご注文個数 50個～