

KSB-ANE/KSB-AE (メッキなし)

《皿ネジ用》

●黄銅スペーサー (六角・薄板皿ネジ取付用) ●Brass spacer (Hexagonal) for flat head screw fastening ●黄铜隔离柱 (六角 薄板沉头螺丝用)


仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / **KSB-ANE** ニッケルメッキ (Ni)
- KSB-AE** 脱脂
- ・RoHS対応製品

KSB-ANE KSB-AE



KSB-2600ANE (M=2.6 ピッチ0.45)

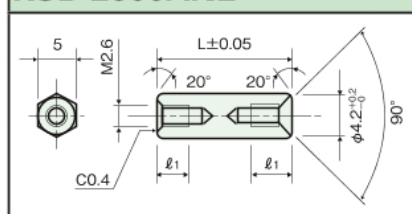


L	品番	φ1
5	KSB-2605ANE	全ネジ
6	KSB-2606ANE	//
7	KSB-2607ANE	//
8	KSB-2608ANE	//
9	KSB-2609ANE	//
10	KSB-2610ANE	//
11	KSB-2611ANE	//
12	KSB-2612ANE	//
13	KSB-2613ANE	全ネジ

L	品番	φ1
14	KSB-2614ANE	5
15	KSB-2615ANE	5
16	KSB-2616ANE	5
17	KSB-2617ANE	5
18	KSB-2618ANE	5
19	KSB-2619ANE	5
20	KSB-2620ANE	5
21	KSB-2621ANE	5
22	KSB-2622ANE	5

L	品番	φ1
23	KSB-2623ANE	5
24	KSB-2624ANE	5
25	KSB-2625ANE	5
26	KSB-2626ANE	5
27	KSB-2627ANE	5
28	KSB-2628ANE	5
29	KSB-2629ANE	5
30	KSB-2630ANE	5

ご注文個数 50個〜

KSB-2600AE (M=2.6 ピッチ0.45)

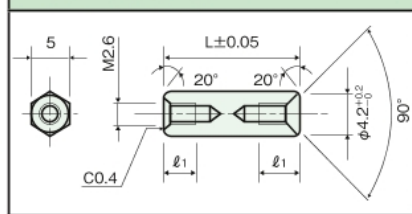


L	品番	φ1
5	KSB-2605AE	全ネジ
6	KSB-2606AE	//
7	KSB-2607AE	//
8	KSB-2608AE	//
9	KSB-2609AE	//
10	KSB-2610AE	//
11	KSB-2611AE	//
12	KSB-2612AE	//
13	KSB-2613AE	全ネジ

L	品番	φ1
14	KSB-2614AE	5
15	KSB-2615AE	5
16	KSB-2616AE	5
17	KSB-2617AE	5
18	KSB-2618AE	5
19	KSB-2619AE	5
20	KSB-2620AE	5
21	KSB-2621AE	5
22	KSB-2622AE	5

L	品番	φ1
23	KSB-2623AE	5
24	KSB-2624AE	5
25	KSB-2625AE	5
26	KSB-2626AE	5
27	KSB-2627AE	5
28	KSB-2628AE	5
29	KSB-2629AE	5
30	KSB-2630AE	5

ご注文個数 50個〜

KSB-300ANE (M=3 ピッチ0.5)

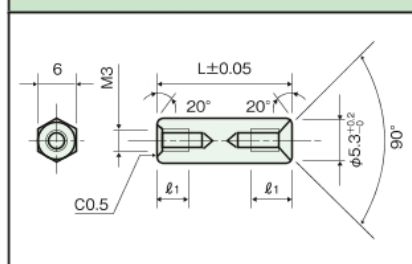


L	品番	φ1
6	KSB-306ANE	全ネジ
6.5	KSB-306.5ANE	//
7	KSB-307ANE	//
7.5	KSB-307.5ANE	//
8	KSB-308ANE	//
8.5	KSB-308.5ANE	//
9	KSB-309ANE	//
9.5	KSB-309.5ANE	//
10	KSB-310ANE	//
11	KSB-311ANE	//
12	KSB-312ANE	全ネジ

L	品番	φ1
12.5	KSB-312.5ANE	全ネジ
13	KSB-313ANE	//
14	KSB-314ANE	//
15	KSB-315ANE	全ネジ
16	KSB-316ANE	6
16.5	KSB-316.5ANE	6
17	KSB-317ANE	6
17.5	KSB-317.5ANE	6
18	KSB-318ANE	6
19	KSB-319ANE	6
20	KSB-320ANE	6

L	品番	φ1
21	KSB-321ANE	6
22	KSB-322ANE	6
23	KSB-323ANE	6
24	KSB-324ANE	6
25	KSB-325ANE	6
26	KSB-326ANE	6
27	KSB-327ANE	6
28	KSB-328ANE	6
29	KSB-329ANE	6
30	KSB-330ANE	6

ご注文個数 50個〜

KSB-300AE (M=3 ピッチ0.5)

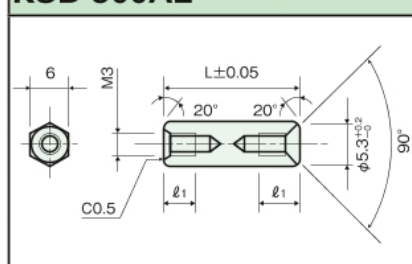

L	品番	φ1
6	KSB-306AE	全ネジ
6.5	KSB-306.5AE	//
7	KSB-307AE	//
7.5	KSB-307.5AE	//
8	KSB-308AE	//
8.5	KSB-308.5AE	//
9	KSB-309AE	//
9.5	KSB-309.5AE	//
10	KSB-310AE	//
11	KSB-311AE	//
12	KSB-312AE	全ネジ

L	品番	φ1
12.5	KSB-312.5AE	全ネジ
13	KSB-313AE	//
14	KSB-314AE	//
15	KSB-315AE	全ネジ
16	KSB-316AE	6
16.5	KSB-316.5AE	6
17	KSB-317AE	6
17.5	KSB-317.5AE	6
18	KSB-318AE	6
19	KSB-319AE	6
20	KSB-320AE	6


L	品番	φ1
21	KSB-321AE	6
22	KSB-322AE	6
23	KSB-323AE	6
24	KSB-324AE	6
25	KSB-325AE	6
26	KSB-326AE	6
27	KSB-327AE	6
28	KSB-328AE	6
29	KSB-329AE	6
30	KSB-330AE	6

ご注文個数 50個〜

用途

KSB ●薄板皿ネジ取付用スペーサー

薄板にスペーサーを取付ける方法として、一般的にはカシメ方法がとられています。KSBスペーサーは薄板取付に皿ネジを使用して取付けるスペーサーです。

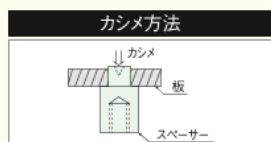


- カシメ方法は板穴及びカシメ加圧に高い精度を必要とします。
- カシメ後表面を平らにする施工を必要とします。



- 従来のカシメ方法は丸型ですがKSBスペーサーは六角を使用します。
- オネジ / メネジタイプも規格化しました。

D=面取の参考値

t	D
1.0	6.7~7
1.2	6.7~7.1

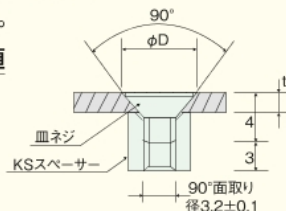

KSB-306AE取付図