

KSB-BNE/KSB-BE(メッキなし)

《皿ネジ用》

●黄銅スペーサー(六角・薄板皿ネジ取付用) ●Brass spacer (Hexagonal) for flat head screw fastening ●黄銅隔離柱(六角・薄板沉头螺丝用)


仕 様

- ・材 質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処 理/KSB-BNE ニッケルメッキ(Ni)
KSB-BE 脱脂
- ・RoHS対応製品

KSB-BNE KSB-BE



KSB-2600BNE (M=2.6 ピッチ0.45)

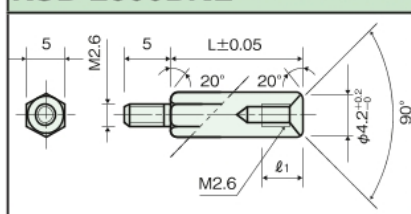


L	品 番	ℓ1
5	KSB-2605BNE	2.5
6	KSB-2606BNE	3.5
7	KSB-2607BNE	4.5
8	KSB-2608BNE	5
9	KSB-2609BNE	5
10	KSB-2610BNE	5
11	KSB-2611BNE	5
12	KSB-2612BNE	5
13	KSB-2613BNE	5

L	品 番	ℓ1
14	KSB-2614BNE	5
15	KSB-2615BNE	5
16	KSB-2616BNE	5
17	KSB-2617BNE	5
18	KSB-2618BNE	5
19	KSB-2619BNE	5
20	KSB-2620BNE	5
21	KSB-2621BNE	5
22	KSB-2622BNE	5

L	品 番	ℓ1
23	KSB-2623BNE	5
24	KSB-2624BNE	5
25	KSB-2625BNE	5
26	KSB-2626BNE	5
27	KSB-2627BNE	5
28	KSB-2628BNE	5
29	KSB-2629BNE	5
30	KSB-2630BNE	5

ご注文個数 50個〜

KSB-2600BE (M=2.6 ピッチ0.45)

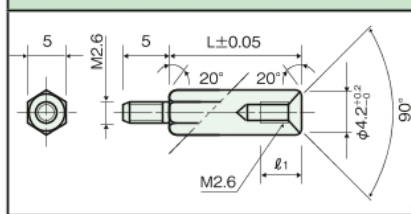


L	品 番	ℓ1
5	KSB-2605BE	2.5
6	KSB-2606BE	3.5
7	KSB-2607BE	4.5
8	KSB-2608BE	5
9	KSB-2609BE	5
10	KSB-2610BE	5
11	KSB-2611BE	5
12	KSB-2612BE	5
13	KSB-2613BE	5

L	品 番	ℓ1
14	KSB-2614BE	5
15	KSB-2615BE	5
16	KSB-2616BE	5
17	KSB-2617BE	5
18	KSB-2618BE	5
19	KSB-2619BE	5
20	KSB-2620BE	5
21	KSB-2621BE	5
22	KSB-2622BE	5

L	品 番	ℓ1
23	KSB-2623BE	5
24	KSB-2624BE	5
25	KSB-2625BE	5
26	KSB-2626BE	5
27	KSB-2627BE	5
28	KSB-2628BE	5
29	KSB-2629BE	5
30	KSB-2630BE	5

ご注文個数 50個〜

KSB-300BNE (M=3 ピッチ0.5)

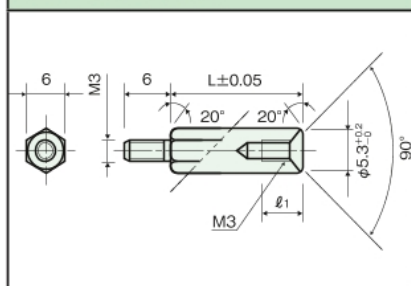


L	品 番	ℓ1
5	KSB-305BNE	3.5
5.5	KSB-305.5BNE	3.5
6	KSB-306BNE	4
6.5	KSB-306.5BNE	4
7	KSB-307BNE	5
7.5	KSB-307.5BNE	5
8	KSB-308BNE	6
8.5	KSB-308.5BNE	6
9	KSB-309BNE	6
9.5	KSB-309.5BNE	6
10	KSB-310BNE	6
11	KSB-311BNE	6

L	品 番	ℓ1
12	KSB-312BNE	6
12.5	KSB-312.5BNE	6
13	KSB-313BNE	6
14	KSB-314BNE	6
15	KSB-315BNE	6
16	KSB-316BNE	6
16.5	KSB-316.5BNE	6
17	KSB-317BNE	6
17.5	KSB-317.5BNE	6
18	KSB-318BNE	6
19	KSB-319BNE	6
20	KSB-320BNE	6

L	品 番	ℓ1
21	KSB-321BNE	6
22	KSB-322BNE	6
23	KSB-323BNE	6
24	KSB-324BNE	6
25	KSB-325BNE	6
26	KSB-326BNE	6
27	KSB-327BNE	6
28	KSB-328BNE	6
29	KSB-329BNE	6
30	KSB-330BNE	6

ご注文個数 50個〜

KSB-300BE (M=3 ピッチ0.5)

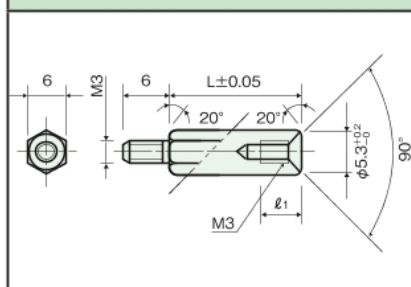

L	品 番	ℓ1
5	KSB-305BE	3.5
5.5	KSB-305.5BE	3.5
6	KSB-306BE	4
6.5	KSB-306.5BE	4
7	KSB-307BE	5
7.5	KSB-307.5BE	5
8	KSB-308BE	6
8.5	KSB-308.5BE	6
9	KSB-309BE	6
9.5	KSB-309.5BE	6
10	KSB-310BE	6
11	KSB-311BE	6

L	品 番	ℓ1
12	KSB-312BE	6
12.5	KSB-312.5BE	6
13	KSB-313BE	6
14	KSB-314BE	6
15	KSB-315BE	6
16	KSB-316BE	6
16.5	KSB-316.5BE	6
17	KSB-317BE	6
17.5	KSB-317.5BE	6
18	KSB-318BE	6
19	KSB-319BE	6
20	KSB-320BE	6

L	品 番	ℓ1
21	KSB-321BE	6
22	KSB-322BE	6
23	KSB-323BE	6
24	KSB-324BE	6
25	KSB-325BE	6
26	KSB-326BE	6
27	KSB-327BE	6
28	KSB-328BE	6
29	KSB-329BE	6
30	KSB-330BE	6

ご注文個数 50個〜

1	スペーサー
2	黄銅スペーサー
3	ジュラコンスペーサー
4	ステンレススペーサー
5	スチールスペーサー
6	PPSスペーサー
7	PBTスペーサー
8	エコスペーサー
9	アルミスペーサー
10	ベークスペーサー
11	ナイロン・レニススペーサー
12	ピークスペーサー
13	ABSスペーサー
14	LED取付スペーサー
15	D-Sub取付スペーサー
16	PTFEスペーサー
17	セラミックス・ガラススペーサー
18	チタンスペーサー
19	ポリカーボネートスペーサー
20	ガラエポスペーサー
21	樹脂ワッシャー
22	ゴムワッシャー
23	金属ワッシャー
24	樹脂ブッシュ
25	樹脂ネジ/ボルト/ナット
26	金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
27	ピンヘッダー丸ピン
28	ピンヘッダー角ピン
29	基板用端子
30	インサートナット
31	ローレットツマミ・ナット
32	精密シャフト
33	全ネジ
34	光ファイバー保護チューブ
35	ばねポスト
36	材料資料