

●ジュラコンスペーサー (六角・短間段重ね用) ●POM spacer (Hexagonal) with short screw ●POM隔離柱 (六角, 短間隔用)

仕 様

●本 体 ・材 質/ジュラコン (POM)

・色 /乳白色

・熱変形温度/1.82MPa...110℃


・U L 規 格/UL94-HB (材料)

●オネジ ・材 質/快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満

・処 理/ニッケルメッキ (Ni)

・RoHS対応製品

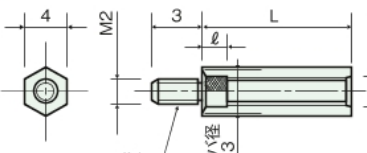

MS-2000-03E (M=2 ピッチ0.4)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
 黄銅 ツバ径 3 Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 ℓ寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7	6	MS-2006-03E	15	MS-2015-03E			
	7	MS-2007-03E	16	MS-2016-03E			
	8	MS-2008-03E	17	MS-2017-03E			
	9	MS-2009-03E	18	MS-2018-03E			
	10	MS-2010-03E	19	MS-2019-03E			
	11	MS-2011-03E	20	MS-2020-03E			
	12	MS-2012-03E					
	13	MS-2013-03E					
	14	MS-2014-03E					

ご注文個数 50個～

MS-2000-04E (M=2 ピッチ0.4)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
黄銅 ツバ径 3 Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 ℓ寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7	6	MS-2006-04E	15	MS-2015-04E			
	7	MS-2007-04E	16	MS-2016-04E			
	8	MS-2008-04E	17	MS-2017-04E			
	9	MS-2009-04E	18	MS-2018-04E			
	10	MS-2010-04E	19	MS-2019-04E			
	11	MS-2011-04E	20	MS-2020-04E			
	12	MS-2012-04E					
	13	MS-2013-04E					
	14	MS-2014-04E					

ご注文個数 50個～

MS-2600-03E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
黄銅 ツバ径 3.5 Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2 L=8以上3.7	6	MS-2606-03E	15	MS-2615-03E			
	7	MS-2607-03E	16	MS-2616-03E			
	8	MS-2608-03E	17	MS-2617-03E			
	9	MS-2609-03E	18	MS-2618-03E			
	10	MS-2610-03E	19	MS-2619-03E			
	11	MS-2611-03E	20	MS-2620-03E			
	12	MS-2612-03E					
	13	MS-2613-03E					
	14	MS-2614-03E					

ご注文個数 50個～

MS-2600-04E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
黄銅 ツバ径 3.5 Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2 寸法 L=6~7迄3.2, L=8以上3.7	6	MS-2606-04E	15	MS-2615-04E			
	7	MS-2607-04E	16	MS-2616-04E			
	8	MS-2608-04E	17	MS-2617-04E			
	9	MS-2609-04E	18	MS-2618-04E			
	10	MS-2610-04E	19	MS-2619-04E			
	11	MS-2611-04E	20	MS-2620-04E			
	12	MS-2612-04E					
	13	MS-2613-04E					
	14	MS-2614-04E					

ご注文個数 50個～