

●セットスペーサー (ビス保護型) ●POM set-spacer ●組套隔離柱 (螺钉保护型)

仕様

- 本体
 - 材質 / ジュラコン (POM)
 - 色 / 乳白色
 - 熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
 - UL規格 / UL94-HB (材料)
- セットワッシャー
 - 材質 / ジュラコン (POM)
 - RoHS対応製品

※スペーサーとワッシャーをセットで納入します。



SH-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	5	SH-2005					
	6	SH-2006					
	7	SH-2007					
	8	SH-2008					
	9	SH-2009					
	10	SH-2010					

ご注文個数 50個～

SH-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	5	SH-2605					
	6	SH-2606					
	7	SH-2607					
	8	SH-2608					
	9	SH-2609					
	10	SH-2610					
	12	SH-2612					
	15	SH-2615					

ご注文個数 50個～


SH-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	6	SH-306					
	7	SH-307					
	8	SH-308					
	9	SH-309					
	10	SH-310					
	12	SH-312					
	15	SH-315					
	20	SH-320					

ご注文個数 50個～

用途

SH ●セットスペーサー (ネジ保護型)

セットスペーサーは基板にスペーサーと取付ビスをワンタッチで組込む商品です。

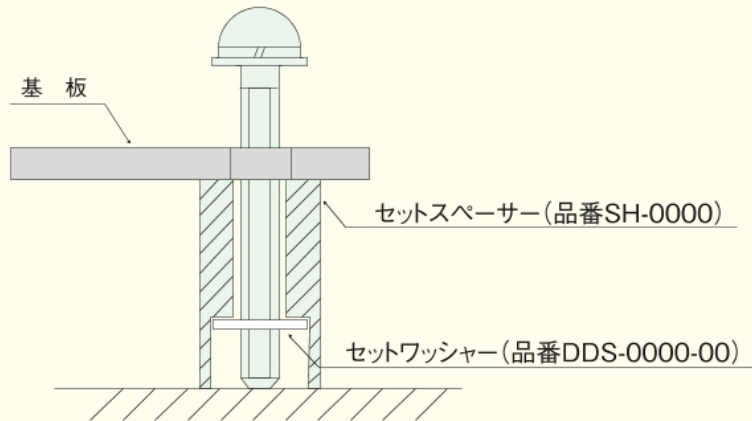

(ビスのネジ保護型)

- ・配線済基板の回路保護、回路チェック
- ・補修用基板の施工地の準備 (現地にビス等準備不要)
- ・子基板の組立合理化 (ワンタッチで組立...工具不要)