

BSU

《 口径 》


●ステンレススペーサー (六角) 口径 ●Stainless steel spacer (Hexagonal) ●不锈钢隔离柱 (六角) 口径

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品




BSU-3200 口径	オネジ(M=3 ピッチ0.5) メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁
		5	BSU-3205		3	18	BSU-3218		5				
		6	BSU-3206		4	20	BSU-3220		5				
		7	BSU-3207		5	25	BSU-3225		5				
		8	BSU-3208		5	30	BSU-3230		5				
		9	BSU-3209		5	35	BSU-3235		5				
		10	BSU-3210		5	40	BSU-3240		5				
		12	BSU-3212		5								
		13	BSU-3213		5								
		15	BSU-3215		5								

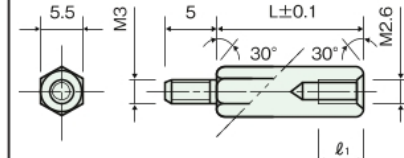


ご注文個数 50個～

BSU-4300 口径	オネジ(M=4 ピッチ0.7) メネジ(M=3 ピッチ0.5)	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁
		5	BSU-4305		3	18	BSU-4318		6				
		6	BSU-4306		4	20	BSU-4320		6				
		7	BSU-4307		5	25	BSU-4325		6				
		8	BSU-4308		6	30	BSU-4330		6				
		9	BSU-4309		6	35	BSU-4335		6				
		10	BSU-4310		6	40	BSU-4340		6				
		12	BSU-4312		6								
		13	BSU-4313		6								
		15	BSU-4315		6								

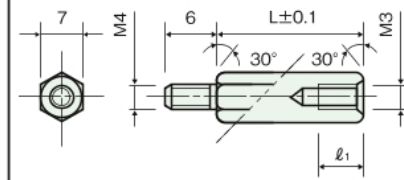

ご注文個数 50個～

BSU-5400 口径	オネジ(M=5 ピッチ0.8) メネジ(M=4 ピッチ0.7)	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁	L	品番		φ ₁
		6	BSU-5406		3.5	20	BSU-5420		8				
		7	BSU-5407		4.5	25	BSU-5425		8				
		8	BSU-5408		5.5	30	BSU-5430		8				
		9	BSU-5409		6	35	BSU-5435		8				
		10	BSU-5410		7	40	BSU-5440		8				
		12	BSU-5412		8	45	BSU-5445		8				
		13	BSU-5413		8	50	BSU-5450		8				
		15	BSU-5415		8								
		18	BSU-5418		8								

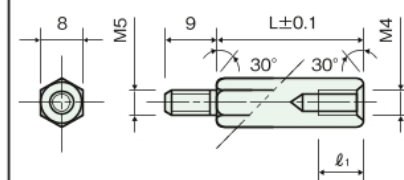

ご注文個数 10個～

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニスペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ワッシャー
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト