

●ステンレス304スペーサー (中空・パイプ) ●SUS304 spacer (Pipe) ●不锈钢304隔离柱 (管型)

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レ
ンズ11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス/ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ピンヘッダー
丸ピン26 ピンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト


仕様

- ・材質/ステンレス鋼 (SUS304)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



CU-2000PH

(M=2用)

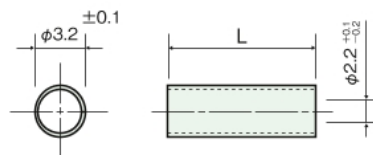


Lの公差 L=25迄±0.1

L	品番	L	品番	L	品番
2	CU-2002PH	7.5	CU-2007.5PH	16	CU-2016PH
2.5	CU-2002.5PH	8	CU-2008PH	17	CU-2017PH
3	CU-2003PH	8.5	CU-2008.5PH	18	CU-2018PH
3.5	CU-2003.5PH	9	CU-2009PH	19	CU-2019PH
4	CU-2004PH	9.5	CU-2009.5PH	20	CU-2020PH
4.5	CU-2004.5PH	10	CU-2010PH	21	CU-2021PH
5	CU-2005PH	11	CU-2011PH	22	CU-2022PH
5.5	CU-2005.5PH	12	CU-2012PH	23	CU-2023PH
6	CU-2006PH	13	CU-2013PH	24	CU-2024PH
6.5	CU-2006.5PH	14	CU-2014PH	25	CU-2025PH
7	CU-2007PH	15	CU-2015PH		

ご注文個数 50個～

CU-2600PH

(M=2.6用)

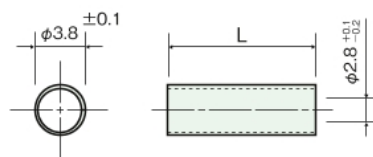


Lの公差 L=30迄±0.1 L=31より±0.2

L	品番	L	品番	L	品番
2	CU-2602PH	8	CU-2608PH	18	CU-2618PH
2.5	CU-2602.5PH	8.5	CU-2608.5PH	19	CU-2619PH
3	CU-2603PH	9	CU-2609PH	20	CU-2620PH
3.5	CU-2603.5PH	9.5	CU-2609.5PH	25	CU-2625PH
4	CU-2604PH	10	CU-2610PH	30	CU-2630PH
4.5	CU-2604.5PH	11	CU-2611PH	31	CU-2631PH
5	CU-2605PH	12	CU-2612PH	32	CU-2632PH
5.5	CU-2605.5PH	13	CU-2613PH	33	CU-2633PH
6	CU-2606PH	14	CU-2614PH	34	CU-2634PH
6.5	CU-2606.5PH	15	CU-2615PH	35	CU-2635PH
7	CU-2607PH	16	CU-2616PH		
7.5	CU-2607.5PH	17	CU-2617PH		

ご注文個数 50個～

CU-300PH

(M=3用)

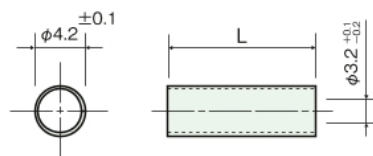Lの公差 L=30迄±0.1 L=35～40迄±0.2
L=42～50迄±0.3 L=52より±0.4

L	品番	L	品番	L	品番
2	CU-302PH	19	CU-319PH	68	CU-368PH
2.5	CU-302.5PH	20	CU-320PH	70	CU-370PH
3	CU-303PH	21	CU-321PH	72	CU-372PH
3.5	CU-303.5PH	22	CU-322PH	75	CU-375PH
4	CU-304PH	23	CU-323PH	78	CU-378PH
4.5	CU-304.5PH	24	CU-324PH	80	CU-380PH
5	CU-305PH	25	CU-325PH	82	CU-382PH
5.5	CU-305.5PH	26	CU-326PH	85	CU-385PH
6	CU-306PH	27	CU-327PH	88	CU-388PH
6.5	CU-306.5PH	28	CU-328PH	90	CU-390PH
7	CU-307PH	29	CU-329PH	92	CU-392PH
7.5	CU-307.5PH	30	CU-330PH	95	CU-395PH
8	CU-308PH	35	CU-335PH	98	CU-398PH
8.5	CU-308.5PH	40	CU-340PH	100	CU-3100PH
9	CU-309PH	42	CU-342PH	105	CU-3105PH
9.5	CU-309.5PH	45	CU-345PH	110	CU-3110PH
10	CU-310PH	48	CU-348PH	115	CU-3115PH
11	CU-311PH	50	CU-350PH	120	CU-3120PH
12	CU-312PH			125	CU-3125PH
13	CU-313PH	52	CU-352PH	130	CU-3130PH
14	CU-314PH	55	CU-355PH	135	CU-3135PH
15	CU-315PH	58	CU-358PH	140	CU-3140PH
16	CU-316PH	60	CU-360PH	145	CU-3145PH
17	CU-317PH	62	CU-362PH	150	CU-3150PH
18	CU-318PH	65	CU-365PH		

ご注文個数 50個～

※但し、CU-352PH～CU-3150PH迄は、10個～

※ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。
スペーサー本体にHの記号を刻印しています。