

BRA-E(圧入)/BRA-WE(接着)

12-04

スペーサー

●ABS スペーサー (丸型) ●ABS spacer (Round) ●ABS 隔離柱 (圆柱型)

仕 様


- 本 体 ・材 質 / ABS
 - ・色 / アイボリー
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...85℃
 - ・U L 規 格 / UL94-HB (材料)
- オネジ ・材 質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
 - ・処 理 / ニッケルメッキ (Ni)
 - ・RoHS対応製品



スペーサー
の選定

- 黄銅
スペーサー 1
- ジュラコン
スペーサー 2
- ステンレス
スペーサー 3
- スチール
スペーサー 4
- PPS
スペーサー 5
- PBT
スペーサー 6
- エコ
スペーサー 7
- アルミ
スペーサー 8
- ベーク
スペーサー 9
- ナイロン・レー
スペーサー 10
- ビーク
スペーサー 11


BRA-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)

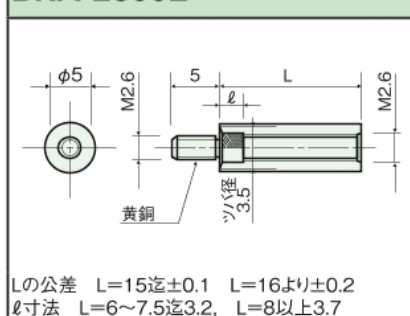

L	品 番	L	品 番	L	品 番
6	BRA-2606E	12.5	BRA-2612.5E	21	BRA-2621E
6.5	BRA-2606.5E	13	BRA-2613E	22	BRA-2622E
7	BRA-2607E	14	BRA-2614E	23	BRA-2623E
7.5	BRA-2607.5E	15	BRA-2615E	24	BRA-2624E
8	BRA-2608E	16	BRA-2616E	25	BRA-2625E
8.5	BRA-2608.5E	16.5	BRA-2616.5E	26	BRA-2626E
9	BRA-2609E	17	BRA-2617E	27	BRA-2627E
9.5	BRA-2609.5E	17.5	BRA-2617.5E	28	BRA-2628E
10	BRA-2610E	18	BRA-2618E	29	BRA-2629E
11	BRA-2611E	19	BRA-2619E	30	BRA-2630E
12	BRA-2612E	20	BRA-2620E		

ご注文個数 50個~


BRA-2600WE (M=2.6 ピッチ0.45)

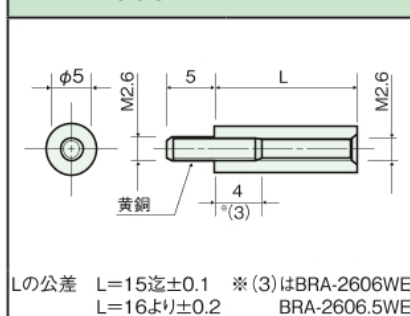

L	品 番	L	品 番	L	品 番
6	BRA-2606WE	12.5	BRA-2612.5WE	21	BRA-2621WE
6.5	BRA-2606.5WE	13	BRA-2613WE	22	BRA-2622WE
7	BRA-2607WE	14	BRA-2614WE	23	BRA-2623WE
7.5	BRA-2607.5WE	15	BRA-2615WE	24	BRA-2624WE
8	BRA-2608WE	16	BRA-2616WE	25	BRA-2625WE
8.5	BRA-2608.5WE	16.5	BRA-2616.5WE	26	BRA-2626WE
9	BRA-2609WE	17	BRA-2617WE	27	BRA-2627WE
9.5	BRA-2609.5WE	17.5	BRA-2617.5WE	28	BRA-2628WE
10	BRA-2610WE	18	BRA-2618WE	29	BRA-2629WE
11	BRA-2611WE	19	BRA-2619WE	30	BRA-2630WE
12	BRA-2612WE	20	BRA-2620WE		

ご注文個数 50個~


BRA-300E (M=3 ピッチ0.5)

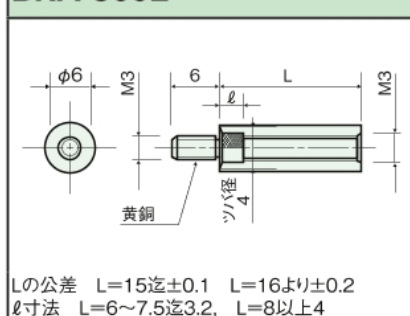

L	品 番	L	品 番	L	品 番
6	BRA-306E	12.5	BRA-312.5E	21	BRA-321E
6.5	BRA-306.5E	13	BRA-313E	22	BRA-322E
7	BRA-307E	14	BRA-314E	23	BRA-323E
7.5	BRA-307.5E	15	BRA-315E	24	BRA-324E
8	BRA-308E	16	BRA-316E	25	BRA-325E
8.5	BRA-308.5E	16.5	BRA-316.5E	26	BRA-326E
9	BRA-309E	17	BRA-317E	27	BRA-327E
9.5	BRA-309.5E	17.5	BRA-317.5E	28	BRA-328E
10	BRA-310E	18	BRA-318E	29	BRA-329E
11	BRA-311E	19	BRA-319E	30	BRA-330E
12	BRA-312E	20	BRA-320E		

ご注文個数 50個~

BRA-300WE (M=3 ピッチ0.5)

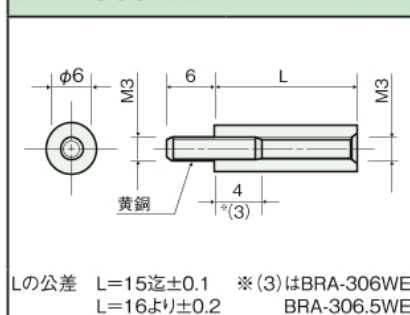

L	品 番	L	品 番	L	品 番
6	BRA-306WE	12.5	BRA-312.5WE	21	BRA-321WE
6.5	BRA-306.5WE	13	BRA-313WE	22	BRA-322WE
7	BRA-307WE	14	BRA-314WE	23	BRA-323WE
7.5	BRA-307.5WE	15	BRA-315WE	24	BRA-324WE
8	BRA-308WE	16	BRA-316WE	25	BRA-325WE
8.5	BRA-308.5WE	16.5	BRA-316.5WE	26	BRA-326WE
9	BRA-309WE	17	BRA-317WE	27	BRA-327WE
9.5	BRA-309.5WE	17.5	BRA-317.5WE	28	BRA-328WE
10	BRA-310WE	18	BRA-318WE	29	BRA-329WE
11	BRA-311WE	19	BRA-319WE	30	BRA-330WE
12	BRA-312WE	20	BRA-320WE		

ご注文個数 50個~

- ABS
スペーサー 12
- LED取付
スペーサー 13
- D-Sub取付
スペーサー 14
- PTFE
スペーサー 15
- セラミックス・ガラス
スペーサー 16
- チタン
スペーサー 17
- ポリカーボネート
スペーサー 18
- ガラエポ
スペーサー 19
- 樹脂
ワッシャー 20
- ゴム
ワッシャー 21
- 金属
ワッシャー 22
- 樹脂
ブッシュ 23
- 樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24
- 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25
- ピンヘッダー
丸ピン 26
- ピンヘッダー
角ピン 26
- 基板用端子 27
- インサート
ナット 28
- ローレット
ツマミ・ナット 29
- 精密シャフト 30
- 全ネジ 31
- 光ファイバー
保護チューブ 32
- ばねポスト 33

材料資料

*金属圧入製品の圧入部分は、白化する可能性があります。(品番: BRA-E)