


●シリコンワッシャー ●Silicon washer ●硅橡胶垫圈

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン・レニ
スペーサー
- 11 ビーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミック・ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ポリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエポ
スペーサー

QQ-0000-00

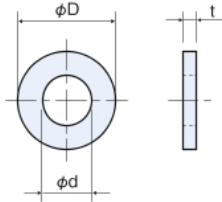

d	D	t	品番
3.2	6.0	0.5	QQ-0306-05
	6.0	1.0	QQ-0306-10
	8.0	0.5	QQ-0308-05
	8.0	1.0	QQ-0308-10
4.3	8.0	0.5	QQ-0408-05
	8.0	1.0	QQ-0408-10
	11.0	0.5	QQ-0411-05
	11.0	1.0	QQ-0411-10
5.3	12.0	1.0	QQ-0512-10
6.4	13.0	1.0	QQ-0613-10

ご注文個数 50個〜

20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ワッシャー24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ビンヘッダー
丸ピン26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト