

# PES/DDS/DDS-B/TTS/NNS/NNRS-B

(特許等所有権済)

●セットワッシャー ●Set washers ●組套垫圈

RoHS対応製品

## 仕様 (PES-0000-00)

- ・材質 / PEEK  
(ポリエーテルエーテルケトン)
- ・色 / うす茶
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...152℃
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)

## 仕様 (DDS-0000-00)


- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 乳白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)

## 仕様 (DDS-0000-00B)

- ・材質 / ジュラコン (POM)
- ・色 / 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...110℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)




### PES-0000-00 PEEKセットワッシャー

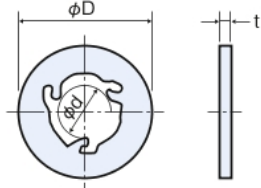

呼径	d	D	t	品番
M3	2.7	8.0	0.3	PES-0308-03
M3	2.7	8.0	0.5	PES-0308-05

ご注文個数 50個～


### DDS-0000-00 ジュラコンセットワッシャー

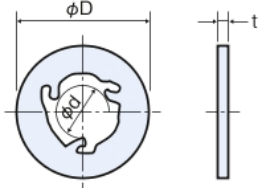

呼径	d	D	t	品番
M2	1.7	4.3	0.5	DDS-0243-05
M2.6	2.3	5.5	0.8	DDS-2655-08
M3	2.7	6.0	0.8	DDS-0306-08
M3	2.7	8.0	0.8	DDS-0308-08
M4	3.7	10.0	1.0	DDS-0410-10
M5	4.7	12.0	1.0	DDS-0512-10
M6	5.7	13.0	1.0	DDS-0613-10

ご注文個数 50個～

### DDS-0000-00B 黒ジュラコンセットワッシャー

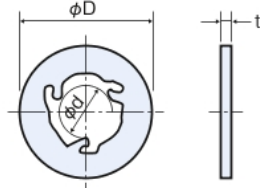

呼径	d	D	t	品番
M2	1.7	4.3	0.5	DDS-0243-05B
M2.6	2.3	5.5	0.8	DDS-2655-08B
M3	2.7	6.0	0.8	DDS-0306-08B
M3	2.7	8.0	0.8	DDS-0308-08B
M4	3.7	10.0	1.0	DDS-0410-10B
M5	4.7	12.0	1.0	DDS-0512-10B
M6	5.7	13.0	1.0	DDS-0613-10B

ご注文個数 50個～

## 仕様 (TTS-0000-00)

- ・材質 / PTFE
- ・色 / 白色不透明
- ・耐熱温度 / 連続240℃不燃性
- ・UL規格 / UL94V-0 (材料)

## 仕様 (NNS-0000-00)

- ・材質 / ナイロン66 (PA)
- ・色 / 半透明
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
- ・UL規格 / UL94V-2 (材料)


## 仕様 (NNRS-0000-00B)

- ・材質 / ナイロン6 (PA)
- ・色 / 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...65℃
- ・UL規格 / UL94-HB (材料)

RoHS対応製品




### TTS-0000-00 PTFEセットワッシャー

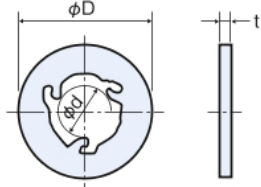

呼径	d	D	t	品番
M2	1.7	4.3	0.5	TTS-0243-05
M2.6	2.3	5.5	0.8	TTS-2655-08
M3	2.7	8.0	0.8	TTS-0308-08
M4	3.7	10.0	1.0	TTS-0410-10
M5	4.7	12.0	1.0	TTS-0512-10
M6	5.7	13.0	1.0	TTS-0613-10

ご注文個数 50個～


### NNS-0000-00 ナイロンセットワッシャー

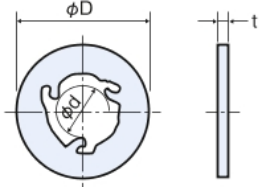

呼径	d	D	t	品番
M2	1.7	4.3	0.5	NNS-0243-05
M2.6	2.3	5.5	0.8	NNS-2655-08
M3	2.7	6.0	0.8	NNS-0306-08
M3	2.7	8.0	0.8	NNS-0308-08
M4	3.7	10.0	1.0	NNS-0410-10
M5	4.7	12.0	1.0	NNS-0512-10
M6	5.7	13.0	1.0	NNS-0613-10

ご注文個数 50個～

### NNRS-0000-00B 黒ナイロンセットワッシャー

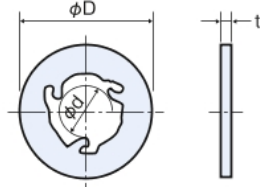

呼径	d	D	t	品番
M2	1.7	4.3	0.5	NNRS-0243-05B
M2.6	2.3	5.5	0.8	NNRS-2655-08B
M3	2.7	6.0	0.8	NNRS-0306-08B
M3	2.7	8.0	0.8	NNRS-0308-08B
M4	3.7	10.0	1.0	NNRS-0410-10B
M5	4.7	12.0	1.0	NNRS-0512-10B
M6	5.7	13.0	1.0	NNRS-0613-10B

ご注文個数 50個～