

PEBT/PEBT-T

●ピークボルト ●PEEK bolt ●PEEK 螺釘


仕様

- ボルト
 - ・材質 / PEEK (ポリエーテルエーテルケトン)
 - ・色 / うす茶
 - ・熱変形温度 / 1.82MPa...152°C
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)
- PTFEワッシャー (KW)
 - ・材質 / PTFE
 - ・色 / 白色不透明
 - ・耐熱温度 / 連続240°C不燃性
 - ・UL規格 / UL94V-0 (材料)

RoHS対応製品




PEBT-0000ボルト

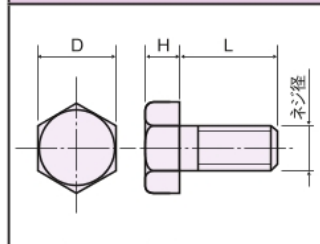

ネジ径	ピッチ-D-H	L	品番
M4	0.7-7-2.8	8	PEBT-0408
		10	PEBT-0410
		12	PEBT-0412
		15	PEBT-0415
		20	PEBT-0420
		25	PEBT-0425
M5	0.8-8-3.5	10	PEBT-0510
		12	PEBT-0512
		15	PEBT-0515
		20	PEBT-0520
M6	1.0-10-4	25	PEBT-0625
		30	PEBT-0630
		35	PEBT-0635
		40	PEBT-0640
		45	PEBT-0645
		50	PEBT-0650
M8	1.25-13-5.5	10	PEBT-0810
		12	PEBT-0812
		15	PEBT-0815
		20	PEBT-0820
		25	PEBT-0825
		30	PEBT-0830
		35	PEBT-0835
		50	PEBT-0850

PEBT-0000-T セットボルト(KW付)

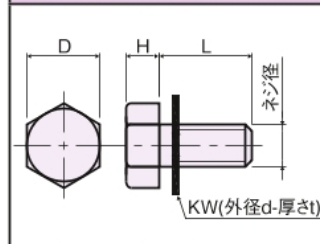

ネジ径	KW PTFE d-t	L	品番
M4	10-1.0	8	PEBT-0408-T
		10	PEBT-0410-T
		12	PEBT-0412-T
		15	PEBT-0415-T
		20	PEBT-0420-T
		25	PEBT-0425-T
M5	12-1.0	10	PEBT-0510-T
		12	PEBT-0512-T
		15	PEBT-0515-T
		20	PEBT-0520-T
M6	13-1.0	25	PEBT-0625-T
		30	PEBT-0630-T
		35	PEBT-0635-T
		40	PEBT-0640-T
		45	PEBT-0645-T
		50	PEBT-0650-T

ご注文個数 10個～

ご注文個数 10個～

PEBTのカラー品番は半ネジ(S)となります。
 ・M8-50(S=30) M10-50(S=35)

ピーク製品 ボルト対象

成形時にネジのピッチズレが生じる為、同材質のナットと組み合わせてご使用下さい。
 ナットを使用しない場合は、メネジとの嵌合は20mm以下として下さい。

スペーサーの選定	
黄銅スペーサー	1
ジュラコンスペーサー	2
ステンレススペーサー	3
スチールスペーサー	4
PPSスペーサー	5
PBTスペーサー	6
エコスペーサー	7
アルミスペーサー	8
ベークスペーサー	9
ナイロンレコースペーサー	10
ピークスペーサー	11
ABSスペーサー	12
LED取付スペーサー	13
D-Sub取付スペーサー	14
PTFEスペーサー	15
ゼミックス・ガラススペーサー	16
チタンスペーサー	17
ポリカーボネートスペーサー	18
ガラエポスペーサー	19
樹脂ワッシャー	20
ゴムワッシャー	21
金属ワッシャー	22
樹脂ブッシュ	23
樹脂ネジ/ボルト/ナット	24
金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー	25
ピンヘッダー丸ピン	26
ピンヘッダー角ピン	26
基板用端子	27
インサートナット	28
ローレットツマミ・ナット	29
精密シャフト	30
全ネジ	31
光ファイバー保護チューブ	32
ばねポスト	33
材料資料	