

BSW/BSW-B/FSW-E/USW/UMSW/TISW

●スプリングワッシャー (リン青銅/鉄/ステンレス/チタン) ●Washers ●弾簧垫圈 (磷青铜/铁/不锈钢/钛)

スペーサー
の選定1 黄銅
スペーサー2 ジュラコン
スペーサー3 ステンレス
スペーサー4 スチール
スペーサー5 PPS
スペーサー6 PBT
スペーサー7 エコ
スペーサー8 アルミ
スペーサー9 ベーク
スペーサー10 ナイロン・レニ
スペーサー11 ビーク
スペーサー12 ABS
スペーサー13 LED取付
スペーサー14 D-Sub取付
スペーサー15 PTFE
スペーサー16 セラミックス/ガラス
スペーサー17 チタン
スペーサー18 ポリカーボネート
スペーサー19 ガラエボ
スペーサー20 樹脂
ワッシャー21 ゴム
ワッシャー22 金属
ワッシャー23 樹脂
ブッシュ24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー26 ビンヘッダー
丸ピン26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト


31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト



スプリングワッシャー

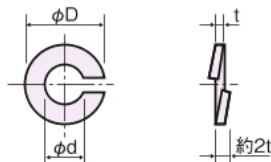

BSW-00

●材質/リン青銅
●処理/ニッケルメッキ
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M2	2.1	4.4	0.5	BSW-02
M2.6	2.7	5.3	0.6	BSW-26
M3	3.1	5.9	0.7	BSW-03
M4	4.1	7.6	1.0	BSW-04
M5	5.1	9.2	1.3	BSW-05

ご注文個数 50個～

FSW-00E

●材質/鉄
●処理/三価クロムクロメート
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M2	2.1	4.4	0.5	FSW-02E
M2.6	2.7	5.3	0.6	FSW-26E
M3	3.1	5.9	0.7	FSW-03E
M4	4.1	7.6	1.0	FSW-04E
M5	5.1	9.2	1.3	FSW-05E

ご注文個数 50個～

USW-00

●材質/ステンレス
●処理/生地
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M2	2.1	4.4	0.5	USW-02
M2.6	2.7	5.3	0.6	USW-26
M3	3.1	5.9	0.7	USW-03
M4	4.1	7.6	1.0	USW-04
M5	5.1	9.2	1.3	USW-05

ご注文個数 50個～

BSW-00B

●材質/リン青銅
●処理/黒ニッケルメッキ
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M3	3.1	5.9	0.7	BSW-03B
M4	4.1	7.6	1.0	BSW-04B

ご注文個数 50個～

TISW-00

●材質/純チタン
●処理/脱脂
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M3	3.1	5.9	0.7	TISW-03
M4	4.1	7.6	1.0	TISW-04
M5	5.1	9.2	1.3	TISW-05
M6	6.1	12.2	1.5	TISW-06
M8	8.2	15.4	2.0	TISW-08
M10	10.2	18.4	2.5	TISW-10
M12	12.2	21.5	3.0	TISW-12

ご注文個数 10個～

UMSW-00

●材質/ステンレスSUS316L
●処理/生地
・RoHS対応製品

呼径	d	D	t	品番
M3	3.1	5.9	0.7	UMSW-03
M4	4.1	7.6	1.0	UMSW-04
M5	5.1	9.2	1.3	UMSW-05

ご注文個数 50個～