

●黄銅 ダッチインサート(フランジ型) ●Brass insert nut with flange ●黄銅镶嵌螺母

スペーサー
の選定

仕様

- ・材質/黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



HFD-2600 (M=2.6 ピッチ0.45)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		5.5	4.0	6.0	4.5	HFD-2601	4.05	6.10	2.0	1.9	5.0

ご注文個数 50個~

HFD-300 (M=3 ピッチ0.5)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		6.5	5.0	6.0	4.5	HFD-3001	5.05	6.10	2.2	2.2	5.0
				7.5	6.0	HFD-3002		7.60			

ご注文個数 50個~


HFD-400 (M=4 ピッチ0.7)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		8	5.5	7.5	5.7	HFD-4001	5.55	7.60	2.7	2.9	6.3
				9.0	7.2	HFD-4002		9.10			

ご注文個数 50個~


HFD-500 (M=5 ピッチ0.8)		D1	D(φ)	L	ネジ有効長	品番	A	B	C	d(φ)	I+0.2
		8	6.5	9	7.1	HFD-5001	6.55	9.10	3.2	3.8	7.8

ご注文個数 50個~

樹脂圧入穴寸法

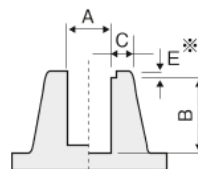

相手材図

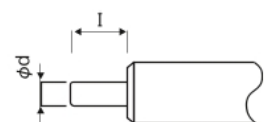

拡張板押し下げポンチ図

※E インサートナットツバ部を埋め込み使用する場合、E部寸法は0.8mmとなります。