

# NB-G/G-N/G-SR/G-R

●黄銅 ローレットツマミ (低頭) ●Brass knurled screw ●黄銅 直紋花

RoHS対応製品




仕様

- 1 黄銅 スペーサー ●ローレットツマミ
  - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
  - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- 2 ジュラコン スペーサー ●ナイロンワッシャー (KW)
  - ・材質 / ナイロン66
  - ・色 / 半透明
  - ・熱変形温度 / 1.82MPa...75℃
  - ・UL規格 / UL94V-2 (材料)
- 3 ステンレス スペーサー ●シリコンゴムワッシャー (SRW)
  - ・材質 / シリコンゴム
  - ・色 / 半透明
  - ・硬度 / 50° (デュロメータタイプA)、49° (IRHD 参考値)
- 4 スチール スペーサー ●NBRワッシャー (RW)
  - ・材質 / NBR
  - ・色 / 黒
  - ・硬度 / 70° (デュロメータタイプA)、63° (IRHD 参考値)
- 5 PPS スペーサー
- 6 PBT スペーサー
- 7 エコ スペーサー
- 8 アルミ スペーサー
- 9 ベーク スペーサー
- 10 ナイロン・レニ スペーサー
- 11 ピーク スペーサー
- 12 ABS スペーサー
- 13 LED取付 スペーサー
- 14 D-Sub取付 スペーサー
- 15 PTFE スペーサー
- 16 セラミック・ガラス スペーサー
- 17 チタン スペーサー
- 18 ボリカーボネート スペーサー
- 19 ガラエポ スペーサー
- 20 樹脂 ワッシャー
- 21 ゴム ワッシャー
- 22 金属 ワッシャー
- 23 樹脂 プッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ビンヘッダー 丸ピン
- 26 ビンヘッダー 角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート ナット
- 29 ローレット ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー 保護チューブ
- 33 ばねポスト



## NB-300G/G-N/G-SR/G-R

(低頭)

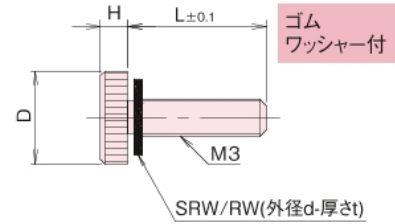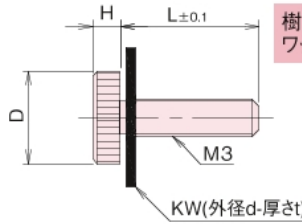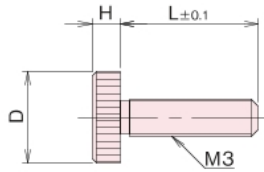

ニッケルメッキ

ワッシャー無			樹脂ワッシャー付 (ナイロン)		ゴムワッシャー付 (シリコンゴム)		ゴムワッシャー付 (NBR)		
D	H	L	品番	KW d-t	品番	SRW d-t	品番	RW d-t	品番
10	3	6	NB-3060G	8-0.8	NB-3060G-N	9.6-1.0	NB-3060G-SR	9.6-1.0	NB-3060G-R
		8	NB-3080G		NB-3080G-N		NB-3080G-SR		NB-3080G-R
		10	NB-3100G		NB-3100G-N		NB-3100G-SR		NB-3100G-R
		12	NB-3120G		NB-3120G-N		NB-3120G-SR		NB-3120G-R
		15	NB-3150G		NB-3150G-N		NB-3150G-SR		NB-3150G-R
		18	NB-3180G		NB-3180G-N		NB-3180G-SR		NB-3180G-R
	5	20	NB-3200G		NB-3200G-N		NB-3200G-SR		NB-3200G-R
		6	NB-306PG		NB-306PG-N		NB-306PG-SR		NB-306PG-R
		8	NB-308PG		NB-308PG-N		NB-308PG-SR		NB-308PG-R
		10	NB-310PG		NB-310PG-N		NB-310PG-SR		NB-310PG-R
		12	NB-312PG		NB-312PG-N		NB-312PG-SR		NB-312PG-R
		15	NB-315PG		NB-315PG-N		NB-315PG-SR		NB-315PG-R
5	18	NB-318PG	NB-318PG-N	NB-318PG-SR	NB-318PG-R				
	20	NB-320PG	NB-320PG-N	NB-320PG-SR	NB-320PG-R				

ご注文個数 50個~