


1軸標準セット

● EM1-CM-Z40の場合

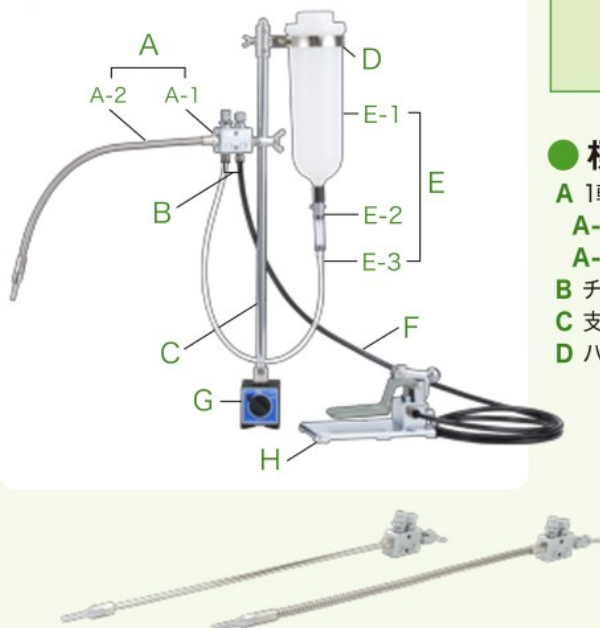

セット品

EM1-CM-Z40

軸数 空気弁 取付 タイプ 長さ キャップ
噴射管 ※

※セット品は表記なし（標準）、A（先端カット）、FD（FD平吹）の3種類

● 標準セット内容 (EM1-CM-Z40)

- | | |
|-------------------------------------|--|
| A 1軸アトマイザ EM1-AT-Z40 | E 0.5リットル容器 (1軸用流量チェッカー付) 14161 |
| A-1 1軸アトマイザ本体のみ 15001 | E-1 0.5リットル容器 14160 |
| A-2 噴射管Z型40cm FN-Z40 | E-2 流量チェッカー1軸用 14201 |
| B チューブ継手 R1/8×φ6 18190(×2個付) | E-3 液ホース φ4×6透明 18516 |
| C 支柱 PL12X480 | F エアホース φ4×6黒 18506 |
| D ハンガー 14009 | G マグネットベース MB-1 |
| | H 足踏式空気弁 C-50E |



▲チューブ噴射管

アトマイザ

EM1-AT-Z40

軸数 タイプ 長さ キャップ 口径
噴射管 ※

※太ノズルは「-1.2」と記入（キャップが「表記なし」「A」の場合のみ可能）

噴射管

FN-Z40A-1.2

タイプ 長さ キャップ 口径
※

※太ノズルは「-1.2」と記入（キャップが「表記なし」「A」の場合のみ可能）

軸数

2軸

1軸～
4軸まで

3軸

4軸



空気弁

C=C-50E付

U=U-4E付

X=なし



▲カム式空気弁
U-4E(3ポート)
※上部の口を押すと
エアが出ます。



▲足踏式空気弁
C-50E
※2ポート。3ポートは
C-60Eです。

取付

M=MB-1付

V=VS-1付

X=なし



◀マグネット
ベース
MB-1

◀パイス VS-1

タイプ

(噴射管)

 
Z=Zタイプ

S=Sタイプ

C=Cタイプ



チューブ噴射管



長さ (噴射管)

Zタイプ

20cm、30cm、40cm (標準)
50cm、60cm

Sタイプ

20cm、30cm、40cm (標準)
50cm、60cm、80cm

Cタイプ

50cm、100cm、150cm
200cm

キャップ

表記なし = エアノズル (標準)

A = 先端カットエアノズル

FD = FD平吹エアノズル

T = オイルホールエアノズル

P4参照

容器



品番 CT-E0.5

0.5L、吊金具付
全長255mm、φ80
チューブ継手 (R1/8×φ6) 付



品番 CT-E1.0

1.0L、吊金具付
全長380mm、φ104
チューブ継手 (R1/8×φ6) 付



品番 CT-E2.0

2.0L、吊金具付
全長470mm、φ133
チューブ継手 (R1/8×φ6) 付

容器

CT-E0.5C1

容量 流量チェッカー

容量

0.5L、1.0L、2.0L

流量チェッカー

C1=1軸用、C2=2軸用、
C3=3軸用、C4=4軸用、
表記なし=チェッカーなし

流量チェッカー



1軸用
品番 14201
φ4×6
チューブ用



2軸用
品番 14202
φ4×6
チューブ用



3軸用
品番 14203
φ4×6
チューブ用



4軸用
品番 14204
φ4×6
チューブ用

※流量チェッカー付きの容器にのみ、液ホースが付属します。

※粘度の高い油には使用できません。