

ST/STA/STS品番の表示方法

ご注文の際は、下記の
□内をご確認ください



材質 タイプ ボタン ノズル口径 継手 流量調節器

ST □ - 6 □ □ - 1.0 X - □

無記入:黄銅クロム製
A :接液部ステンレス
S :オールステンレス

5 :微粒化タイプ
6 :飛散防止&
微粒化タイプ
10:液循環タイプ
P6~8参照

無記入:平吹
R :丸吹
RW :広角丸吹
SK :極細丸吹
W :広角平吹
など、P6~9参照

STAシリーズで
平吹タイプの場合「N」を
ご記入ください。

X :継手なし
無記入:黄銅クロム製
ニップル付
※ST-10シリーズ・ステンレスシリーズ
はXタイプのみ。チューブホースを
ご使用の場合は、X:継手なしを
ご注文ください。

無記入:ST-5/6 ピッチ1.0調節器
ST-10 ピッチ0.5調節器
MHS :マイクロメーター
G2 :G2流量調節器
※下記参照

※組み合わせによっては、一部ご提供できないものがあります。※C8(内面塗布)シリーズ型式はP13をご参照ください。

G2流量調節器 (脱落防止型流量微調節器)

マイクロメーター

■ねじピッチ0.5mmの微調節型。調節器を全開まで回しても外れない脱落防止機能付きです。調節部にトルクを与えることで設定のズレを防止し、精度の高い調節ができます。


■1周50等分のシンプル(目盛環)とスリーブ(主目盛)の組み合わせにより、流量設定を絶対値で把握できます。ねじピッチも0.5mmと細かく、精度の高い調整が可能です。



ST-5/ST-6用

ST-10用

寸法図

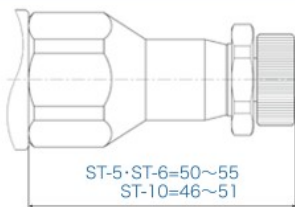


ST-5・ST-6=50~55
ST-10=46~51



【目盛り部拡大図】

寸法図

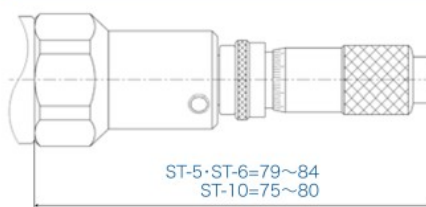

ST-5・ST-6=79~84
ST-10=75~80

ご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お取扱店

FUSO SEIKI CO.,LTD.
扶桑精機株式会社

〒113-0021 東京都文京区本駒込6-12-17
TEL 03-3947-1331 FAX 03-3947-1319
WEB <https://www.fusoseiki.co.jp/>