


II 品種・寸法

●略号の後の()は製作呼び範囲を示します。●塩ビ管とは硬質ポリ塩化ビニル管及び水道用硬質ポリ塩化ビニル管を示します。●ポリ管とは水道用ポリエチレン二層管(1種)を示します。

ソケット


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

SLHPS (15~80)

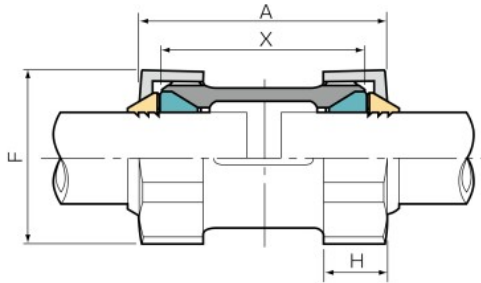

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

KHPS (15~80)

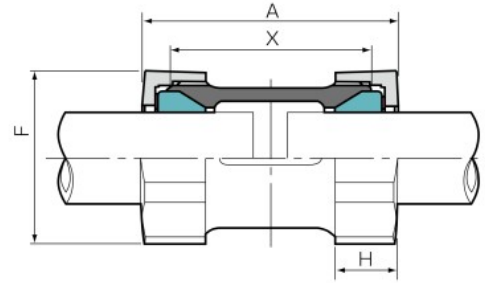

単位: mm


呼び (A)	ナット		端面~端面間寸法		
	二面幅 F	高さ H	X	(約)A	
				ハイパワーロック	ハイパワージョイント
15	44	19	60	77	72
20	51	19	60	77	72
25	59	21	70	91	86
32	67	21	70	91	86
40	76	24	80	101	96
50	89	24	80	101	97
65	110	26	90	115	109
80	126	27	100	125	119

呼び(A)65と80は、鋼管用のみです。

ロングソケット


ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)

SLHP3S (15~50)

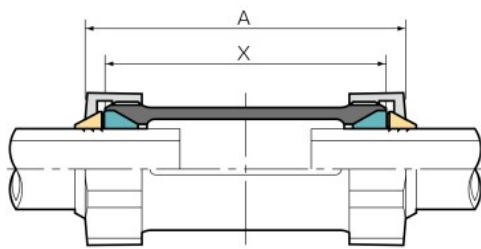

ハイパワージョイント(鋼管・塩ビ管用)

KHP3S (15~50)

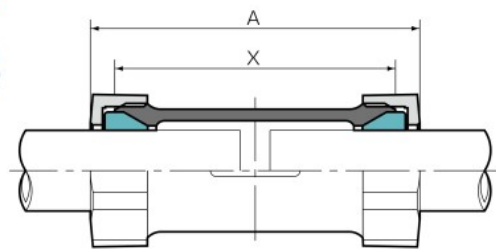

単位: mm

呼び (A)	端面~端面間寸法		
	X	(約)A	
		ハイパワーロック	ハイパワージョイント
15	87.5	105	99.5
20	94	111	106
25	100	121	116
32	106	127	122
40	112.5	134	128.5
50	119	140	136

ナット寸法はソケットと共通です。