

UL2570-SX (FA), UL2570 (FA)

適合規格 **UL 758**




※写真はUL2464-SX (FA)

特長

- ぷっ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました

用途

- 半導体装置、小型工作機械などの給電用、信号伝送用

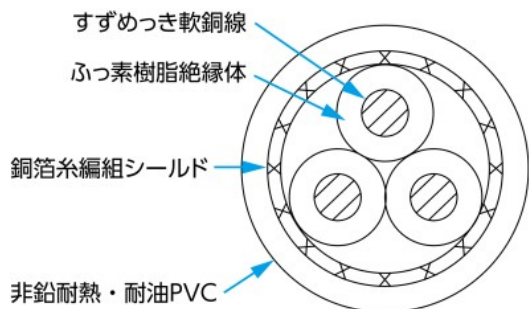

ケーブル構造例

特性

- 定格温度：80℃
- 耐電圧：A.C.2000V/5min
- 定格電圧：600V
- 最小絶縁抵抗 (at 20℃)：1000MΩ-km



U字屈曲



±90度屈曲



捻回




UL対応




RoHS対応

線芯識別


線心No.	絶縁体色	線心No.	絶縁体色
1	黒	11	黒
2	白	12	白
3	赤	13	赤
4	緑	14	緑
5	黄	15	黄
6	茶	16	茶
7	青	17	青
8	橙	18	橙
9	灰	19	灰
10	紫	20	紫

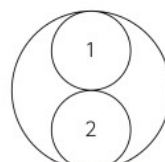


2心

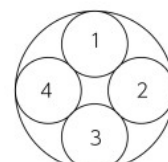

4心

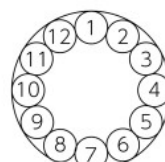

12心

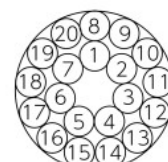

20心