



屋外用 サンデーレインボーリールミニ

(防雨型)

100V型



● 意匠登録済

特長アイコン
一覧

2P/2P接地付
ニートビプラグ 兼用



コンセント防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●…標準 ●…引掛け ●…抜止め

2P/2P接地付
フュートビプラグ 兼用



防雨 コンセント防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地端子

雨中や水しぶきがかかる場所でも使える 屋外用の10mコンパクトタイプ!

●標準型



10
メートル



寸法図 ③ H273×W224×D156
SS-10 コンセント仕様
6,400円(標準価格) ①×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨

梱包 / 4台 発送単位 / 8台



10
メートル



電線色
キャナリ
イエロー

寸法図 ③ H273×W224×D156
SS-10(Y) コンセント仕様
6,400円(標準価格) ①×2

VCT 1.25mm² × 2心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 2.5kg



防雨

梱包 / 4台 発送単位 / 8台


■その他のシリーズ

型式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘要	質量 (kg)	寸法図 (P65-66)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定格	形状×個数								
●標準型【温度センサー付】												
SS-10S	10	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	①×2	125V・6A	—	—	—	防雨	2.5	③	7,400

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については176ページをご覧ください。)
●円盤/鉄板製 ●寸法については65~66ページをご覧ください。 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●温度センサー(電線溶解防止機能)は自動復帰型です。

サンデーレインボーリールミニ ■特長

小さくても安心・完全防雨仕様。
ガーデニング、DIYでの機器使用時、
イルミネーション電源など、
雨や水がかかっても心配なく、安全に作業ができます。

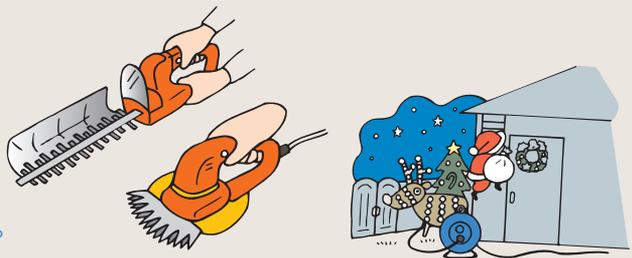

●防雨キャップ

コンセントの防雨・防塵キャップは開閉しやすい一体成形タイプ。



●防雨型ニッココンセント

Wコンセントを一体モールド成形。内部配線部への水の浸入を防ぎます。



電線の溶解・焼損事故を防ぐ

温度センサー付 自動復帰型 SS-10S型のみ

巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。



⚠注意

温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がったら自動的に復帰し再び使用できます。

ドラム部に内蔵