



屋外用
(防雨型)

レインボーリール

100V型



●特許登録済

特長アイコン
一覧

2P^①/2P接地付^②兼用
ニーストビプラグ



コンセント防塵キャップ



ドラム空転止め
(ブレーキストッパー)



電源パイロットランプ

〈コンセント仕様〉

●標準 ●引掛け ●抜止め

2P^①/2P接地付^②兼用
フューズビプラグ



防雨 コンセント防雨キャップ



温度センサー
(電線溶解防止機能)



接地端子

業界初! 2P/2P接地付兼用防雨型コンセント装備 (接地付タイプのみ) 防雨型2P/2P接地付プラグのどちらもすきまなくピッタリはまります

●標準型



寸法図 ② H353×W275×D219

GE-30
18,400円 (標準価格)

VCT 2.0mm² × 2心
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 6.8kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

●標準型【接地付】



寸法図 ② H353×W275×D219

GE-30K
22,000円 (標準価格)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
質量 / 7.5kg




梱包 / 3台 発送単位 / 12台

レインボーリール ■特長

GE-30K型、BE-30K型、BE-30KC型
SBE-30KC型のみ


●業界初! 2P/2P 接地付兼用防雨型コンセント

新開発の兼用防
雨型コンセント
は独自の機構で
防雨型2Pプラグを接
続してもすきまなくピ
ッタリはまります。

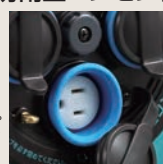


特許登録済

コンセント外周部が柔軟にたわみ
防雨型^①^②プラグの
どちらもすきまができません

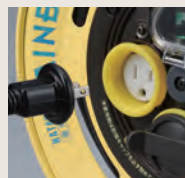


2Pプラグ

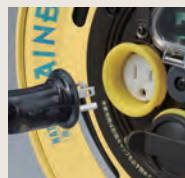

2P接地付プラグ

●LED 電源パイロットランプ

電源パイロットランプ
は視認性の高い青色
LEDを採用。

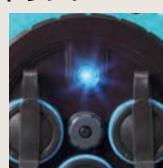

CE-30型、GE-30型のみ

●いままでとは違うコンセント部 一体モールド成形

コンセント盤配電部を
一体モールド成形。
画期的な防雨構造で水
の浸入を防ぎます。



特許登録済

●コンセント防雨キャップ

カチッと定位置に決まる
防雨キャップです。
未使用時は押し込んで
閉めることでコンセント
内部へ水やホコリの浸入
を防ぎます。



●パイロットランプ 通電を確認できます。

●漏電遮断器付【接地付】



寸法図 ② H353×W275×D219

BE-30K
26,300円 (標準価格)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 地絡^④ 質量 / 7.8kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台



寸法図 ② H353×W275×D219

SBE-30KC
29,400円 (標準価格)

VCT 2.0mm² × 3心
製品定格 / 100V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V 接地付
漏電遮断器 / 過負荷付^③ 質量 / 7.8kg



梱包 / 3台 発送単位 / 12台

ハタヤの黄色のコードリールは
漏電遮断器付です。

■その他のシリーズ

電線の溶解・焼損事故を防ぐ
温度センサー付
自動復帰型 ドラム部に内蔵

型 式	電線仕様		コンセント仕様		製品定格	漏電遮断器	電源パイロットランプ	接地端子	摘 要	質量 (kg)	寸法図 (P65-66)	標準価格 (円)	
	長さ (m)	種別・太さ (mm ²)・心数 (C)	定 格	形状×個数									
●標準型													
CE-30	30	VCT 1.25 × 2	2P・15A・125V	㊦×3	125V・4A	—	●	—	 防雨	5.9	㊦	15,200	
●漏電遮断器付【接地付】													
BE-30KC	*	30	VCT 2.0 × 3	2P・15A・125V 接地付	㊦×3	100V・6A	過負荷付③	●	●	   防雨	7.8	㊦	28,000

●定格電流は電線を巻いたままの状態で使用できる電流です。(電線を全て引き出した状態で使用できる限度電流については176ページをご覧ください。)
●円盤 / 鉄板製 ●寸法については65～66ページをご覧ください。 ●全機種コンセント防雨キャップ付 ●漏電遮断器については182ページをご覧ください。
●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。