

## 蛍光灯連結ライト

# フローレンライト

☔屋外用

PS E

☐二重絶縁

●商標登録済



FFW-5

20W



つなげて、吊り下げて、くっつけて

### ■特長


- コンセント付なので連結点灯が可能(10灯まで)
- 看板、車輛等の金属面に直接取り付けができる  
マグネットを内蔵(キャップ付)  
※吸着面の厚みによって吸着力が変化します
- 吊り下げフック付で横吊りが可能  
(未使用時はスッキリ収納できます)
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造
- 蛍光灯なので省エネ・長寿命&低温度
- インバーター内蔵で瞬時に点灯&50/60Hz兼用



●連結用コンセント部  
(マグネット使用時)

●電源スイッチ部  
(吊り下げフック使用時)

マグネット付なので金属面に自由に  
取り付けられます。  
マグネットには金属屑付着防止用の  
カバーが付いています。

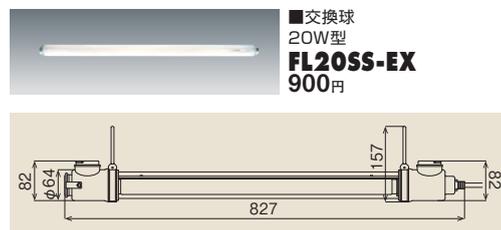

■交換球  
20W型  
**FL20SS-EX**  
900円

型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
<b>FFW-5</b>	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-EX型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付 照明ON/OFFスイッチ付	1.7	20,000
<b>FFW-10</b>	10					2.3	22,000

●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については127~128ページをご参照ください。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。

# レンカライト

☔屋外用

PS E

☐二重絶縁



FP-5

20W

 


## 工事現場の連結使用に

防雨型なので現場照明はもちろん、  
屋外の工事看板の照明としての連結使用が可能です。(10灯まで)

■オプションパーツ  
マグネット  
ホルダー  
**HLD-2M**  
(79ページ)

■交換球  
20W型  
**FL20SS-N**  
500円



型 式	電線仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質 量 (kg)	標準価格 (円)
	長さ (m)	種別・太さ(mm)・心数(C)					
<b>FP-5</b>	5	VCT 0.75 × 2	インバーター内蔵 20W直管形蛍光ランプ付 (FL20SS-N型)	100V・18W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 連結専用①コンセント付	1.18	10,000
<b>FP-10</b>	10					1.66	10,800

●コンセントは連結点灯専用です。●交換球については127~128ページをご参照ください。●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。(連結点灯すると電圧降下が生じますのでご注意ください) ●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。