

LED 蛍光灯 **防雨型ケイ・ハンドランプ** **屋外用** **PS E** **回** 二重絶縁 ●意匠登録済


水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型! オール樹脂製軽量ハンドランプ
強力クリップタイプもラインアップ!!

LEDランプタイプと蛍光灯タイプの2タイプ。
全てアース不要の二重絶縁構造です。



■交換球 (FEW用) 蛍光灯
HLX-18N
(インバーター内蔵)
1,520円

●標準タイプ

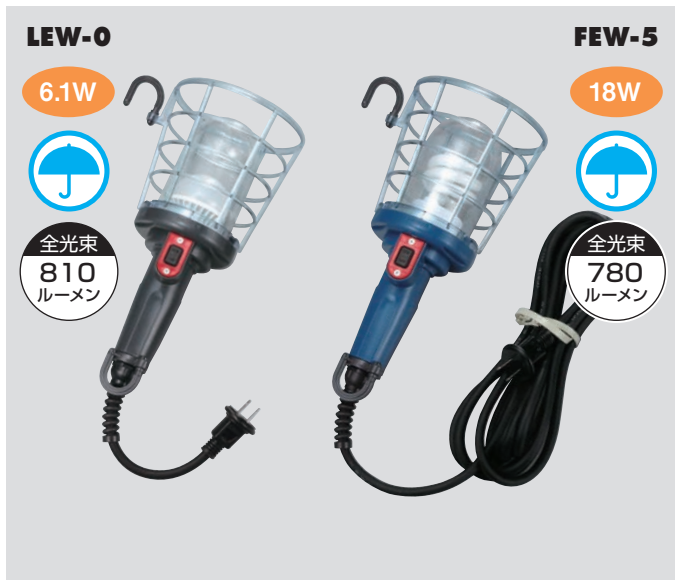

●クリップタイプ



型式	電球タイプ	電線仕様		照明装置	定格 (電圧・消費電力) 周波数	摘要	質量 (kg)	標準価格 (円)
		長さ (m)	種別・太さ (mm)・心数 (C)					
●標準タイプ								
LEW-0	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	6.1W電球形 LEDランプ	100V・6.1W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.49	7,000
LEW-5		5					0.98	8,600
FEW-0	蛍光灯	0.3		インバーター内蔵 18W電球形蛍光灯付 (HLX-18N型)	100V・18W 50/60Hz兼用		0.43	4,400
FEW-5		5					0.92	6,000
●クリップタイプ								
LEW-0C	LED	0.3	2PNCT 0.75 × 2	6.1W電球形 LEDランプ	100V・6.1W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 照明ON/OFFスイッチ付	0.75	8,200
LEW-5C		5					1.24	9,800
FEW-0C	蛍光灯	0.3		インバーター内蔵 18W電球形蛍光灯付 (HLX-18N型)	100V・18W 50/60Hz兼用		0.69	5,600
FEW-5C		5					1.18	7,200

●電源電圧は100Vの±6%の範囲内(94~106V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P防雨プラグ付(防水効果を得るために適合する防雨コン
セントに接続してください。) ●交換球については127~128ページをご参照ください。●電線長は本体収納長を含みます。●本製品は家庭用など一般的
用途を想定して設計しております。溶接現場など過酷な用途には適していません。

防雨型ケイ・ハンドランプ ■特長

- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 高い省エネ性の6.1W LEDタイプと18W蛍光灯タイプの2タイプ

<p>【LEDランプ仕様】</p> <p>全光束 810 Lm(ルーメン) 昼白色相当</p> <p>定格寿命 40,000時間*</p>	<p>【蛍光灯仕様】</p> <p>全光束 780 Lm(ルーメン) 昼光色</p> <p>定格寿命 8,000時間*</p>
---	--

*使用状況、使用環境によって異なります

- オール樹脂製で軽量
- 強靱で衝撃にも強い
ポリカーボネート製ガードネット
- 防水、防じんはもちろんランプ破損時の
飛散防止にもなるランプカバー
- アース不要の二重絶縁構造
- 電線は耐候性・耐久性に優れた
2PNCTケーブル(0.3mと5m)
- 吊り下げ用フック上下2個付
- 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付
- ワンタッチ脱着式スチール製
強力クリップ付(型式末尾にC)
有効ツカミ幅最大50mm



軽量で落としても丈夫な
タフボディ



クリップで固定照明にも
できます

