

緩まないなら叩いて回す



差込角 12.7mm



左右回転切替式

176

D-963 インパクトドライバー

8,402円(7,780)

ハンマーでたたくと高トルクでドライバービットが回転し、さびついたネジを簡単にゆるめることができます。保持する手を守る、つば付き保護グリップ採用。ビットホルダーを取り外せば、12.7mm角(1/2"sq)のソケットを取り付けできます。左右回転切替式。

付属ビット	⊕No.2/⊕No.3/⊕No.4/⊖10mm(全長36mm) ⊕No.2/⊕No.3(全長80mm)
ビット対辺	8mm
ハンドル径	37.5mmφ
重量	880g

■ケース付

D-745 LED検電ドライバー

874円(810) LR41


視認性が良いLEDタイプ。
AC極性判別、通電チェックに。
電池交換可能です。




通電していればLEDが点灯します

適応範囲	AC100~240V
先端サイズ	⊖2.5×0.6mm
全長	139mm
軸長	17mm
軸径	2.5mm
ハンドル径	16mm
重量	23g

警告 ●適応範囲内で使用してください。
●使用前には、必ず点灯確認をしてください。
●ショート・感電に注意してください。

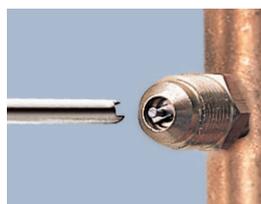

配管用機器バルブ

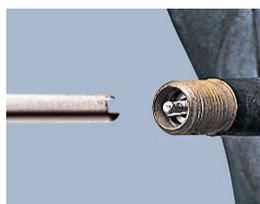


米式チューブバルブ

D-13 バルブドライバー

410円(380)

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバー。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様。

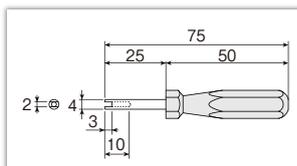

ハンドル径	10.0mmφ
重量	8g

ドライバーと適合ネジの目安

ネジの呼び	M2	(M2.2)	※M2.3	M2.5	※M2.6	M3	(M3.5)	M4	(M4.5)	M5	M6	M8	
ピッチ	0.4	0.45	0.4	0.45	0.45	0.5	0.6	0.7	0.75	0.8	1	1.25	
十字穴の番号	No.1					No.2					No.3		
⊖ネジの溝幅mm	基準寸法	0.6			0.8			1			1.2		1.6
	許容差						+0.15 -0					+0.2 -0	

※印はISOネジにありません。

関連製品

HC-31/HC-33 消磁器

HC-31 8,402円(7,780) 100V
 HC-31-110 8,748円(8,100) 110/120V
 HC-31-220 8,748円(8,100) 220-240V
 HC-33 10,216円(9,460) 100V

スイッチを押すだけで簡単消磁/着磁*

*HC-31のみ着磁可能



HC-31/HC-33

P.203