

先端精度にこだわった逆作用ピンセット



先端幅 0.2mm



先端幅 0.2mm



ローレット付

先端幅 2.0mm

超薄型の完全非磁性
ピンセット



極薄仕上げ


先端がヘラ状でシール（フィルム）はがしに
最適なピンセット



保護フィルム剥がしに



ヘラ型仕上げ

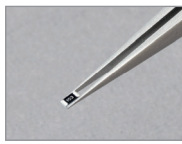


P-651 逆作用ピンセット

5,940円(5,500)



耐食性 完全非磁性

本体を握ると先端が開き、離すと閉じる逆作用ピンセット。
高い先端精度で小さく、薄い対象物もしっかりと保持・固定が可能。

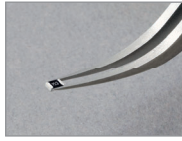

P-652 逆作用ピンセット

5,940円(5,500)



耐食性 完全非磁性

先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。

品番	先端幅		先端幅 mm	最大開幅 mm	材質	重量 g
	A mm	B mm				
P-651	118	9.8	0.2	15	ステンレス (SUS316L)	13
P-652	115	9.5				

P-89 逆作用ピンセット


842円(780)



ローレット付

本体を握ると先端が開き、離すと閉じるセルフロックのピンセット。
部品の保持、固定に最適です。

全長 mm	先端幅 mm	最大開幅 mm	材質	重量 g
165	2	約20	ステンレス(SUS304)	28

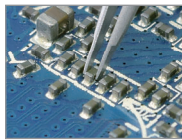

密集基板上での作業に



P-873 ピンセット

5,508円(5,100)




耐食性 完全非磁性

先端精度にこだわった極薄仕上げ。

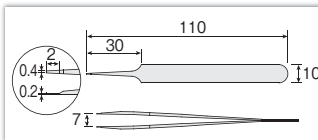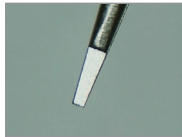

先端部サイズmm		材質	重量 g
幅	厚さ		
0.4	0.2	ステンレス (SUS316L)	13

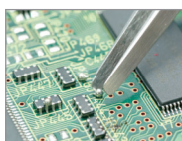


ハンダボール除去に

P-888 ピンセット

1,641円(1,520)



幅広い用途に使えるヘラ型ピンセット。
ハンダボールなど、つかみにくい対象物も安定して保持できます。

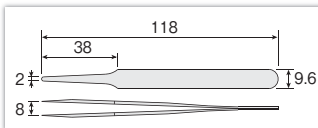

先端幅 mm	材質	重量 g
2 (R型)	ステンレス (SUS420J2)	15




P-878 ピンセット

1,706円(1,580)



異形物の保持に便利なリング型ピンセット。
従来の平らなピンセットに比べ丸型や角型の物でも滑ることなくしっかりつかめます。

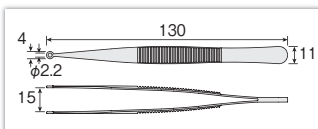

先端部サイズmmφ		材質	重量 g
外径	内径		
4	2.2	ステンレス (SUS304)	18

ソフトチップ

プラスチックチップ

非粘着チップ

ステンレス強力型

ステンレス精密

ステンレス汎用・低価格

逆作用

ステンレス特殊形状

チタン

ピンセットグリップ

セラミック

竹・りん青銅

バキュームピック

ESDチッププローブ

プローブ

スプリングフック

汎用工具

ピンセットプローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気クリーン対策品

マイクロスコープ顕微鏡

ハンダ関連

バッグ収納

メンテナンス安全用品

電気工事士試験