

ピンセット・プローブ

板厚 2.0mm の 64 チタン合金 ELI 材を使用した高強度高機能ピンセット

PP-120
3,866円(3,580)




PP-121
3,866円(3,580)



PP-122
3,866円(3,580)



PP-124
3,866円(3,580)

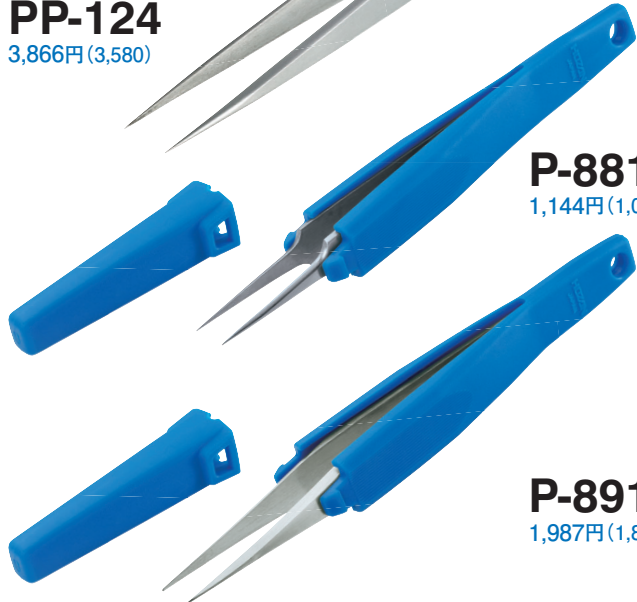

非磁性 耐食性

P-881-ESD
1,144円(1,060)

剛性重視

P-891-ESD
1,987円(1,840)

お手持ちのピンセットを静電気対策されたソフトグリップタイプとしてお使いいただけます



使用可能なピンセットサイズ



※ 130mm以上または先曲がり等の、特殊な先端形状の場合はキャップを取付けできない場合があります。

差し込んで、粘着テープで固定するだけ!



チタンピンセット



高強度・軽量・完全非磁性・高耐食性を備えた64チタン合金製ピンセット。

剛性に優れた板厚2.0mmを採用。

ハンダ付け作業・海水・薬品だけでなく、約-250~500℃の幅広い温度域にも耐えることができます。

また、完全非磁性のため強磁界環境下での取り扱いも安心です。金属アレルギーの方にも安全にお使いいただけます。

品番	先端幅				材質	重量 g
	A mm	B mm	C mm	先端幅 mm		
PP-120	125	10	8	0.3	64チタン合金 ELI材	13
PP-121	115					11
PP-122	140					12
PP-124	140	9				

ESDグリップピンセット




P-881、P-891にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。

保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。

※ピンセット本体の仕様はP-881 (P.36) / P-891 (P.33) をご覧ください。

品番	材質		重量 g	ESD管理値 Ω
	グリップ/キャップ	ピンセット		
P-881-ESD	エラストマー	ステンレス(SUS304)	26	Rg<1×10 ¹²
P-891-ESD		ステンレス(SUS420J2)	32	

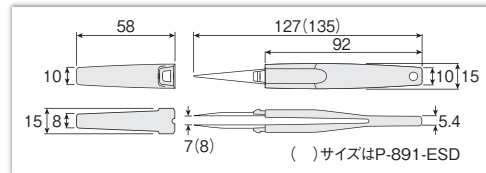

P-845 ピンセットグリップ


572円(530)



エラストマー製グリップはソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。

保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。

他社製ピンセットにも使用可能。

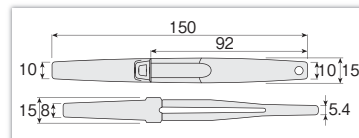

材質	重量 g	ESD管理値 Ω
エラストマー	9	Rg<1×10 ¹²