

あらゆる電線の
ストリップに迅速に対応

P-90 ワイヤーストリッパー




VCTFK（長円形コード・平形コード）の外装被覆、芯線被覆をきれいにストリップできます。（P-90-F）ストリップゲージ付。

4～25mm までストリップ長さ設定可能。


■P-918 ストリップゲージ 付




P-90-C

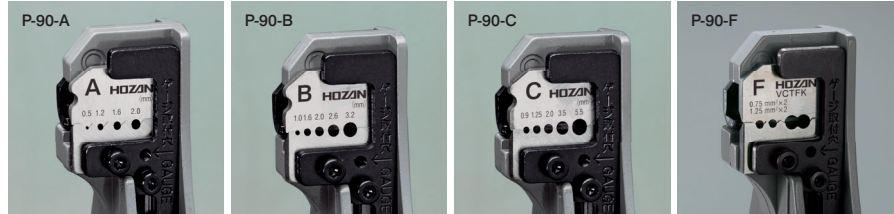

品番	適応電線	重量g	ハンドル色	価格
P-90-A	0.5/1.2/1.6/2.0mmφ	350	緑	各3,855円(3,570)
P-90-B	1.0/1.6/2.0/2.6/3.2mmφ		赤	
P-90-C	0.9/1.25/2/3.5/5.5mm ²		黒	
P-90-F	0.75/1.25mm ² (VCTFK線用) 0.75×2芯/1.25×2芯 (外装被覆)		紺	4,093円(3,790)

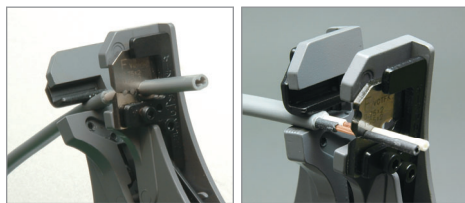

VCTFKの外装被覆ストリップ、芯線ストリップ対応（P-90-F）

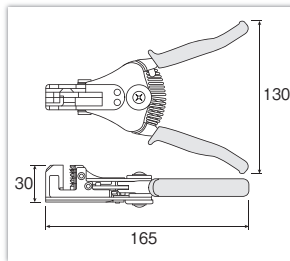

交換部品

替刃
各961円(890)



P-918 ストリップゲージ
410円(380)



品番	適応機種
P-910	P-90-C
P-911	P-90-A
P-912	P-90-B
P-915	P-90-F



取付例

適応電線サイズ表

AWG No.	24				18			16		14	12	10	8
単線最小外径mm	0.51				1.02			1.28		1.61	2.03	2.56	3.28
より線最小断面積mm ²	0.20	(JIS) 0.3	(JIS) 0.5	(JIS) 0.75	0.81	(JIS) 0.9	(JIS) 1.25	1.28	(JIS) 2.0	2.04	3.24	5.16	8.20
より線外径mm(※1)	0.6 0.7	0.69 0.75	0.9 0.98	1.07 1.15	1.2 1.4	1.2~ 1.26	1.35 1.47	1.6 1.8	1.8 1.86	1.95 2.0	2.4 2.5	2.6 3.1	3.9 4.4
P-90-A	単線 0.5							1.2		1.6	2.0		
P-90-B	単線 1.0				1.0					1.6	2.0	2.6	3.2
P-90-C	より線 0.9			0.9(※2)		0.9	1.25	1.25	2.0	2.0	3.5	5.5	
P-90-F	VCTFK線 (内外装被覆対応)			0.75/ 1.25			0.75/ 1.25						

※1：より線外径は、素線の構成、メーカーにより多少の違いがあります。

※2：メーカーにより適応しない場合があります。



P-929 VVFストリッパー


11,340円(10,500)



1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。

刃が切り込む深さを5段階で調節できます。


数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。

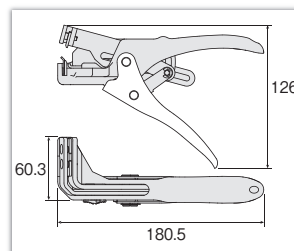

芯線被覆ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mmφ×3/2.0mmφ×3
ケーブル外装ストリップ適応	VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯 2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
重量	367g



切り込み深さ調整機能

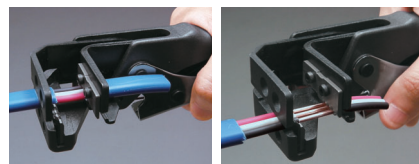

1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。

交換部品

P-929-1 替刃
2,160円(2,000)



■適応機種:P-929



汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
クリーン
対策品マイクロ
スコープ
顕微鏡ハンダ
関連バッグ
収納メンテナンス
安全用品電気工事士
試験