

品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ



F-63-M

**F-63-S/M/L ESDグローブ**

各1,371円(1,270)


指先 PU コートで優れたグリップ力を実現。  
指先の生地は導電繊維のみで編み込んでいます。  
縫い目のないシームレス仕様。  
通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。  
タブレットやスマートフォンの操作が可能です。  
クラス 1000 相当。



■ 1 双入

品番	サイズ	全長 mm	ESD管理値	重量 g	カラー (手首部)
F-63-S	S	185	電荷減衰 1000Vから100Vまでの 減衰時間が2秒未満	16	黄
F-63-M	M	190		18	白
F-63-L	L	200		18	黒

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

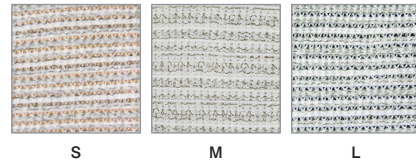

F-61-M

**F-61-M/L ESDグローブ**

各2,160円(2,000)


コート無。  
全面導電繊維のみで編み込んでいます。  
シームレス立体仕上げで伸縮性に優れ、  
長時間の作業でも疲労感がありません。  
通気性に優れ、長時間使用してもむれにくい。  
タブレットやスマートフォンもなめらかに  
タッチ操作できます。  
クラス 1000 相当。



■ 1 双入

品番	サイズ	全長 mm	ESD管理値	重量 g	カラー (手首部)
F-61-M	M	195	電荷減衰 1000Vから100Vまでの 減衰時間が2秒未満	15	白
F-61-L	L	205		16	黒

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

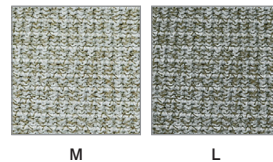

薄手生地の抜群のフィット性で  
素手のように指先の細かな感覚を伝えやすい



F-64-M

**F-64-S/M/L ESDグローブ**

各1,026円(950)

手の平全面 PU コート付。  
超薄手の背抜き構造で、通気性を確保。  
薄手ながら、30 回以上繰り返し洗って  
使える高耐久仕様。  
表面の平滑性に優れ、タブレットや  
スマートフォンもなめらかにタッチ  
操作できます。  
クラス 1000 相当。


 



■ 1 双入

品番	サイズ	全長 mm	ESD管理値	重量 g	カラー (手首部)
F-64-S	S	205	電荷減衰 1000Vから100Vまでの 減衰時間が2秒未満	12	橙
F-64-M	M	225		14	緑
F-64-L	L			15	白

※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。

※指先のフィット性を高めるため、他のESDグローブに比べ、  
指長さは短めの設定としています。

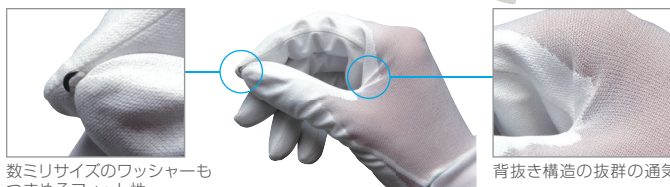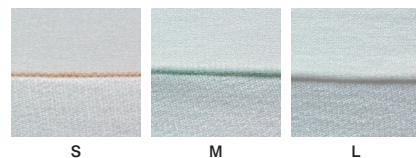

数ミリサイズのワッシャーも  
つまめるフィット性

背抜き構造の抜群の通気性

マット

アース

人体用

保管

計測器

チェッカー

イオナイザー

クリーン  
ブース

クリーン  
製品

汎用工具

ピンセット  
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気  
クリーン  
対策品

マイクロ  
スコープ  
顕微鏡

ハンダ  
関連

バッグ  
収納

メンテナンス  
安全用品

電気工事事  
試験