


SFS

フリーコーナーサドル

SF用サドル



寸法図

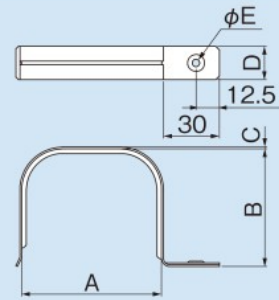

単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	標準単価	梱包
06110	SFS-66	60	58	1.0	18	4.2	¥530	60
06120	SFS-77	75	63	1.0	18	4.2	¥600	60
06130	SFS-100	100	70	1.5	22	7	¥740	40
06140	SFS-140	146	85	1.5	22	7	¥870	40

●材質…SUS304


SFJ

フリーコーナージョイント

SF用直線継手



寸法図

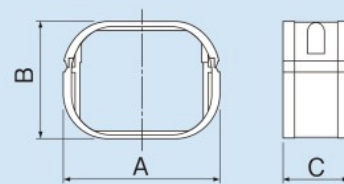

単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	標準単価	梱包
0436	SFJ-66	68	62	35	¥220	20
0437	SFJ-77	83	66	35	¥260	20
0438	SFJ-100	108	74	40	¥600	20


※必ずSFSと組み合わせてご使用ください。

※フリーコーナーの蛇腹部を2ピッチ(2山)以上はめ込んでご使用ください。


SL

配管固定サドル

スリムダクト用結束バンド+サドル

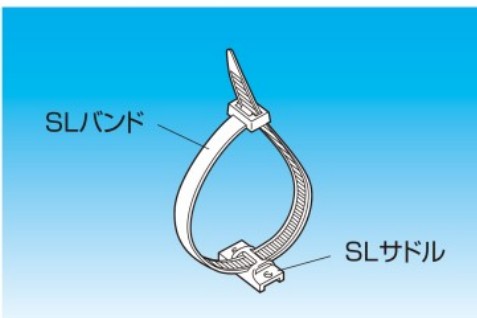

寸法図

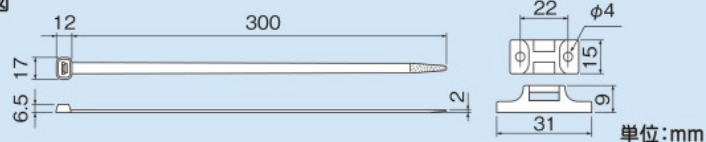

単位:mm

コードNo.	型番	標準単価	梱包
04720	SL-300	¥75	500

●材質…PE(SLバンド)、POM(SLサドル)

※締め過ぎると保温材の性能を損いますのでご注意ください。

索引

銅管及び
保温材
1

配管継手
一般用
2

配管継手
ビル設備用
3

防火区画
貫通部材
4

ドレン管
5

配管副部材
6

機器据付台
7

支持具
保持具
結束具
8

給水システム
9

オシクル工具
その他
10