


MD

スリムダクトMD(室内用)

室内用配管化粧カバー



寸法図

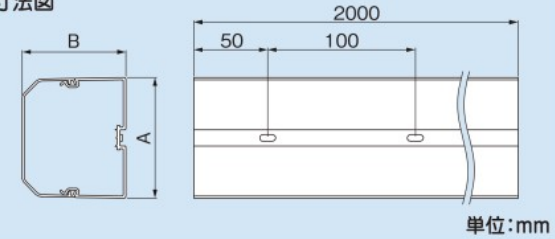

単位:mm

コードNo.	型番	色調	A	B	標準単価	梱包
61035	MD-751-W	ネオホワイト	75	65	¥2,500	5
61045	MD-851		85	70	¥2,800	5

● 推奨切断工具

工具メーカー	品名	型番	切断対象
(株)MCCコーポレーション	エアコンダクトカッタ100	ADC-101	SD-66/77/100, LD-70/90, MD-751/851
トップ工業(株)	ダクトカッター	DC-100M	SD-66/77/100, LD-70/90, MD-751/851
(株)フジ矢	エアコンダクトカッタ	VD2200	SD-66/77/100, LD-70/90, MD-751/851
(株)イチネンTASCO	エアコンダクトカッター	TA643TD	SD-66/77/100, LD-70/90, MD-751/851

※使用時には切断方法や環境温度について、カッター付属の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

※気温が低いときはダクトが割れやすいため、ダクトを温めてからゆっくり切断してください。


MW

ウォールコーナー

壁面取り出し用



寸法図

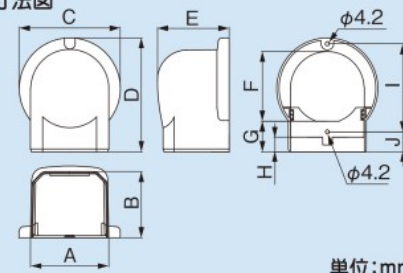

単位:mm



ビス用キャップ使用時

※ビス用キャップが付属していますので、ビスが見えない美しい仕上げができます。

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	標準単価	梱包
61105	MW-75-W	80	67.5	103	116	73	71	31	15	90	20	¥880	20
61145	MW-85	90	72.5	123	128.5	76	83	27	15	102.5	20	¥1,050	10


MWM

ウォールコーナーエアコンキャップ用

壁面取り出し用



寸法図

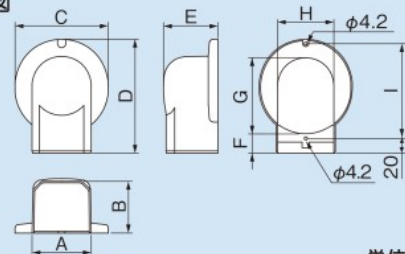

単位:mm

コードNo.	型番	A	B	C	D	E	F	G	H	I	標準単価	梱包
61115	MWM-75-S-W	80	68	126	154	71.5	26	102	75	128	¥940	20
61125	MWM-75-L-W	80	68	146.5	177	71.5	27	114	75	151	¥990	20
61155	MWM-85	90	73	146.5	177	76	27	119	85	151	¥1,100	10



ビス用キャップ使用時

※ビス用キャップが付属していますので、ビスが見えない美しい仕上げができます。

型番	適合製品
MWM-75-S-W	AC-67,75 その他:ツバ外径φ108mm以下+ツバ高さ8mm以下の製品
MWM-75-L-W	AC-67,75,100/WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品
MWM-85	AC-67,75,100/WC-60N,65,65N,75N その他:ツバ外径φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品

索引
銅管及び
保温材
1
配管化粧カバー
一般用
2
配管化粧カバー
ビル設備用
3
防火区画
貫通部材
4
ドレン管
5
配管副部材
6
機器据付台
7
支持具
保持具
結束具
8
給水システム
9
その他
オシロウ工具
10