

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。



BS NEJITARU DELIGHT WHEEL (HEX SHAFT)

## “BSネジタルデライトホイール”(六角軸)



同商品群  
在庫数 219  
アイテム




86812



89802  
(専用六角軸)

**特長** ●特殊繊維に砥粒を含ませていますので、簡単に艶出しができます。  
**用途** ●ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工。  
●使用工具:充電インパクトドライバー。  
**材質** ●エメリー、アルミナ砥材  
**付属品** ●専用六角軸1本  
**製造国** ●日本

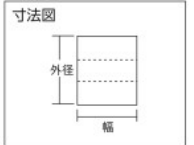

練イチグチ [169502]

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	不織布枚数 (枚)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-3998	86807	¥804	¥990	120	30×25×6.3×40	3000	22	5	38	52(50)
410-4005	86808	¥804	¥990	240	30×25×6.3×40	3000	24	5	36	32(72)
410-4013	86809	¥804	¥990	400	30×25×6.3×40	3000	28	5	36	52(70)
410-4056	86823	¥804	¥990	600	30×25×6.3×40	3000	30	5	36	56(1148)
410-4064	86824	¥804	¥990	1000	30×25×6.3×40	3000	30	5	36	584(835)
410-4021	86810	¥1,024	¥1,260	120	50×25×6.3×40	3000	38	5	65	48(267)
410-4030	86811	¥1,024	¥1,260	240	50×25×6.3×40	3000	40	5	60	29(56)
410-4048	86812	¥1,024	¥1,260	400	50×25×6.3×40	3000	43	5	60	1523(310)
410-4072	86825	¥1,024	¥1,260	600	50×25×6.3×40	3000	50	5	60	65(115)
410-4081	86826	¥1,024	¥1,260	1000	50×25×6.3×40	3000	50	5	60	63(87)

専用六角軸

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4099	89802	¥365	¥450	6.3×40	5	20	124(97)

◎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>



BS NEJITARU SKOO LIGHT WHEEL (HEX.SHAFT)

## “BSネジタルスコライトホイール”(六角軸)



同商品群  
在庫数 219  
アイテム



89802  
(専用六角軸)

80505

**特長** ●繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。  
●素材をほとんど削りません。  
**用途** ●ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工。  
●使用工具:充電インパクトドライバー。  
**材質** ●アルミナ砥材  
**付属品** ●専用六角軸1本  
**製造国** ●日本

最高使用回転数 (rpm)
3000




BS NEJITARU U-SHAPED DELIGHT WHEEL (HEX. SHAFT)

## “BSネジタルデライトU型ホイール”(六角軸)



同商品群  
在庫数 219  
アイテム

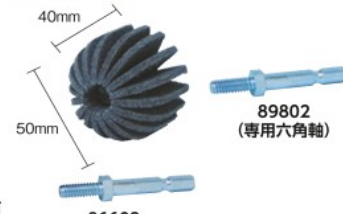

89802  
(専用六角軸)

86603

**特長** ●特殊繊維に砥粒を含ませていますので、簡単に艶出しができます。  
**用途** ●ステンレス、金属の研磨、クリーニング、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。  
●使用工具:充電インパクトドライバー。  
**材質** ●エメリー、アルミナ砥材  
**付属品** ●専用六角軸1本  
**製造国** ●日本

最高使用回転数 (rpm)
3000

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	不織布枚数 (枚)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-3882	86600	¥1,073	¥1,320	120	50×40×6.3×40	3000	18	5	54	74(225)
410-3891	86601	¥1,073	¥1,320	240	50×40×6.3×40	3000	18	5	50	42(183)
410-3904	86602	¥1,073	¥1,320	400	50×40×6.3×40	3000	18	5	50	39(126)
410-3912	86603	¥1,073	¥1,320	600	50×40×6.3×40	3000	18	5	44	49(123)
410-3921	86604	¥1,073	¥1,320	1000	50×40×6.3×40	3000	18	5	42	24(80)

専用六角軸

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4099	89802	¥365	¥450	6.3×40	5	20	124(97)

◎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>




BS NEJITARU U-SHAPED SKOO LIGHT WHEEL (HEX.SHAFT)

## “BSネジタルスコライトU型ホイール”(六角軸)



同商品群  
在庫数 219  
アイテム

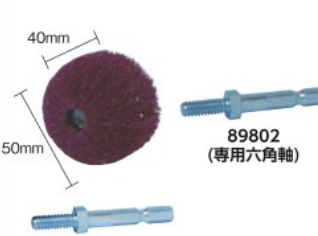

89802  
(専用六角軸)

80602

**特長** ●繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。  
●素材をほとんど削りません。  
**用途** ●ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。  
●使用工具:充電インパクトドライバー。  
**材質** ●アルミナ砥材  
**付属品** ●専用六角軸1本  
**製造国** ●日本

最高使用回転数 (rpm)
3000



BS NEJITARU SABITORI WHEEL(HEX.SHAFT)

## “BSネジタルサビトリホイール”(六角軸)



同商品群  
在庫数 219  
アイテム



89802  
(専用六角軸)

84803

**特長** ●超強力繊維の力でバリバリはがします。  
**用途** ●こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。  
●使用工具:充電インパクトドライバー。  
**材質** ●シリコンカーバイト砥材  
**付属品** ●専用六角軸1本  
**製造国** ●日本

最高使用回転数 (rpm)
3000

発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	粒度 (#)	外径×幅×軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数 (rpm)	不織布枚数 (枚)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-3742	80601	¥975	¥1,200	180	50×40×6.3×40	3000	20	5	50	211(108)
410-3751	80602	¥975	¥1,200	320	50×40×6.3×40	3000	20	5	40	100(72)
410-3831	84804	¥650	¥800	36相当	30×25×6.3×40	3000	5	5	34	102(125)
410-3823	84803	¥836	¥1,030	36相当	50×25×6.3×40	3000	5	5	55	85(108)

専用六角軸

発注単位1本

発注コード	品番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	軸径×軸長 (mm)	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
410-4099	89802	¥365	¥450	6.3×40	5	20	124(97)

◎商品のお問い合わせ:0774-94-9033 <http://www.ichiguchi.co.jp/>