


本図は右勝手を示す。

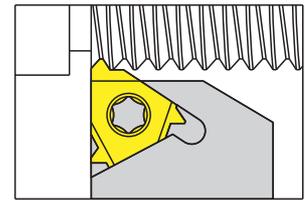

オフセット付タイプ

Uタイプ

SER

型番	在庫	寸法 (mm)				付属品				適合チップ
						スクリュー	シートスクリュー	トルクスキー	シート ⁽¹⁾	
		H=H ₁	B	F	L					
SER 1010 H11	●	10	10	11	100	S11	—	T-8/5	—	11ER...
SER 1212 F16	●	12	12	16	80	S16	A16	T-10/5	AE16 AE16M ⁽²⁾	16ER...
SER 1212X16*	●	12	12	16	120					
SER 1616 H16	●	16	16	16	100					
SER 2020 K16	●	20	20	20	125					
SER 2525 M16	●	25	25	25	150					
SER 3232 P16	●	32	32	32	170	S22	A22	T-20/5	AE22 AE22M ⁽²⁾	22ER...
SER 2020 K16-O	●	20	20	25	125					
SER 2525 M16-O	●	25	25	32	150					
SER 2525 M22	●	25	25	25	150	S40	A27	K40	AE27 AE27M ⁽²⁾	27ER...
SER 3232 P22	●	32	32	32	170					
SER 3232 P22U	●	32	32	32	170					
SER 2525 M27	●	25	25	25	150	S40	A27	K40	AE27 AE27M ⁽²⁾	27ER...
SER 3232 P27	●	32	32	32	170					
SER 3232 P27U	●	32	32	32	170					
SER 4040 R27U		40	40	40	200				AE27U	27UERL

20、25mm角シャンクは、(-O)オフセット付きも有ります。
すべてのホルダーは、1.5°のレーキ角付です。

※自動盤用ロングシャンクホルダー

(1) シート選定方法詳細についてはG26、G27頁をご参照下さい。

(2) 多刃タイプ/マルチ刃チップ用シート

左勝手ホルダーも手配可能です。弊社営業にお問合せ下さい。

適合チップはG7、G8、G10～G14頁をご参照下さい。