

照光セレクトスイッチ LED照光

販売単位:1個

外観	LED照光セレクトスイッチ (受金BA9S) ASLD形	
		(AC/DC 24V)

90° 2 ノッチ	接点構成表				定格使用電圧	各位置停止		右リターン		左リターン		発光色の指定記号	
	接点構成	コネクタブロック		ノッチ位置		1	2	コネクタブロック		ノッチ位置			
		取付位置	接点	1				2	取付位置	接点	1		2
1a-1b (11)	①	a	●		AC/DC24V	ASLD22211DN※	ASLD212211DN※	①	a	●	ASLD222211DN※	R G Y A S P W	
		b	●		AC100/110V	ASLD21611DN※	ASLD211611DN※	②	b	●	ASLD221611DN※		
	②	a		●	AC200/220V	ASLD22611DN※	ASLD212611DN※				ASLD222611DN※		
		b		●	AC/DC24V	ASLD22220DN※	ASLD212220DN※	①	a	●	ASLD222220DN※		
	2a (20)	a		●	AC100/110V	ASLD21620DN※	ASLD211620DN※	②	a	●	ASLD221620DN※		
		b		●	AC200/220V	ASLD22620DN※	ASLD212620DN※				ASLD222620DN※		
2a-2b (22)	①	a	●		AC/DC24V	ASLD22222DN※	ASLD212222DN※	①	a	●	ASLD222222DN※	R G Y A S P W	
		b	●		AC100/110V	ASLD21622DN※	ASLD211622DN※	②	b	●	ASLD221622DN※		
	②	a		●	AC200/220V	ASLD22622DN※	ASLD212622DN※	③	a	●	ASLD222622DN※		
		b		●	-	-	-	④	b	●	-		

45° 3 ノッチ	接点構成表				定格使用電圧	各位置停止		右リターン		左リターン		両リターン		発光色の指定記号	
	接点構成	コネクタブロック		ノッチ位置		1	0	2	1		0		2		
		取付位置	接点	1					0	2	1	0			2
2a (20)	①	a	●		AC/DC24V	ASLD32220DN※	ASLD312220DN※	ASLD322220DN※	ASLD332220DN※				R G Y A S P W		
		a		●	AC100/110V	ASLD31620DN※	ASLD311620DN※	ASLD321620DN※	ASLD331620DN※						
	②	a		●	AC200/220V	ASLD32620DN※	ASLD312620DN※	ASLD322620DN※	ASLD332620DN※						
2b (02)	①	b	●		AC/DC24V	ASLD32202DN※	ASLD312202DN※	ASLD322202DN※	ASLD332202DN※				R G Y A S P W		
		②	b	●	AC100/110V	ASLD31602DN※	ASLD311602DN※	ASLD321602DN※	ASLD331602DN※						
2a-2b (22)	①	a	●		AC/DC24V	ASLD32222DN※	ASLD312222DN※	ASLD322222DN※	ASLD332222DN※				R G Y A S P W		
		a		●	AC100/110V	ASLD31622DN※	ASLD311622DN※	ASLD321622DN※	ASLD331622DN※						
	②	b		●	AC200/220V	ASLD32622DN※	ASLD312622DN※	ASLD322622DN※	ASLD332622DN※						
		b		●	-	-	-	-	-						
4a (40)	①	a	●		AC/DC24V	ASLD32240DN※	ASLD312240DN※	ASLD322240DN※	ASLD332240DN※				R G Y A S P W		
		a		●	AC100/110V	ASLD31640DN※	ASLD311640DN※	ASLD321640DN※	ASLD331640DN※						
	②	a		●	AC200/220V	ASLD32640DN※	ASLD312640DN※	ASLD322640DN※	ASLD332640DN※						
		a		●	-	-	-	-	-						
4b (04)	①	b	●		AC/DC24V	ASLD32204DN※	ASLD312204DN※	ASLD322204DN※	ASLD332204DN※				R G Y A S P W		
		b		●	AC100/110V	ASLD31604DN※	ASLD311604DN※	ASLD321604DN※	ASLD331604DN※						
	②	b		●	AC200/220V	ASLD32604DN※	ASLD312604DN※	ASLD322604DN※	ASLD332604DN※						
		b		●	-	-	-	-	-						

- APEM
- スイッチ表示灯
- 汎用ボックス
- 非常停止
- イネーブル
- 安全機器
- 防爆機器
- 端子台
- リレーソケット
- サーキット
- 電源機器
- LED照明
- コントローラ
- 表示器
- センサ
- 自動認識

- フラッシュシールド
- φ16
- φ22
- φ30
- φ25
- 小形
- 角胴
- 表示灯
- その他製品

- TWN
- TWND
- ARN
- CS
- AC/UC
- カムスイッチ共通
- その他製品


- ※ (色記号): R (赤), G (緑), Y (黄), A (アンバー), S (青), PW (ピュアホワイト)
- 丸リング [金属製] = クロームメッキ
- 照光セレクトスイッチはLED球を内蔵しています。
- 定格使用電圧AC/DC6V, AC/DC12V, DC110Vなど記載のない使用電圧のご指定に際しては **B-277** をご覧ください。
- AC/DC24V以下で接点構成が2接点、および4接点タイプにはダミーブロックが組み込まれています。
- ハンドル操作は、各ノッチ位置まで確実に行ってください
- 金接点をご指定の際には **B-277** をご覧ください。

□ コネクタブロック 取り付け位置




□ 外形寸法図


AC/DC6V, 12V, 24V

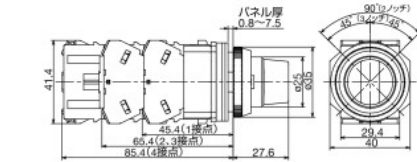

DC110V, AC380V以上

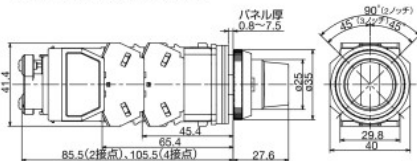

(単位: mm)
AC100/110V, 200/220V (AC240V以下)

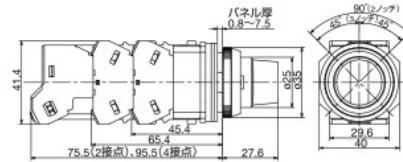

端子ねじ: M3.5 端子カバー: 一体形
● スイッチ裏面図は **B-282** をご覧ください。