

□ LEDユニット

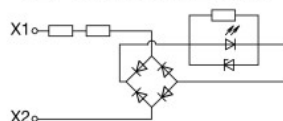
販売単位：1個

外観 (単位：mm)	適合機種	形番 (ご注文形番)	発光色 (製品の照光色)	定格
(付属)  □26 H25.1	SLD30N形	SLDN-32M-RT	赤	AC/DC24V 12mA
		SLDN-32M-GT	緑	AC/DC24V 11mA
		SLDN-32M-AT	アンバー	AC/DC24V 12mA
		SLDN-32M-YT	黄	AC/DC24V 11mA
		SLDN-32M-ST	青	AC/DC24V 11mA
		SLDN-32M-PWT	ピュアホワイト	AC/DC24V 11mA
		SLDN-32MW-RGT	赤↔緑	赤12mA/緑11mA
(付属)  30.2 (W) × 26 (D) × 25.1 (H)	SLD44N形 SLD72N形 (全面・2分割) SLD48N形 (全面・2分割)	SLDN-92M-RT	赤	AC/DC24V 12mA
		SLDN-92M-GT	緑	AC/DC24V 11mA
		SLDN-92M-AT	アンバー	AC/DC24V 12mA
		SLDN-92M-YT	黄	AC/DC24V 11mA
		SLDN-92M-ST	青	AC/DC24V 11mA
		SLDN-92M-PWT	ピュアホワイト	AC/DC24V 11mA
		SLDN-92MW-RGT	赤↔緑	赤12mA/緑11mA
(付属)  19.6 (W) × 26 (D) × 25.1 (H)	SLD72N形 (3分割) SLD48N形 (3分割)	SLDN-72M-RT	赤	AC/DC24V 12mA
		SLDN-72M-GT	緑	AC/DC24V 11mA
		SLDN-72M-AT	アンバー	AC/DC24V 12mA
		SLDN-72M-YT	黄	AC/DC24V 11mA
		SLDN-72M-ST	青	AC/DC24V 11mA
		SLDN-72M-PWT	ピュアホワイト	AC/DC24V 11mA

□ LEDユニット内部回路図

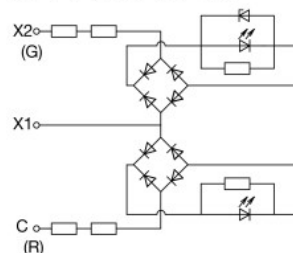
SLDN-32M-※T

単色全面照光 (乳白以外)

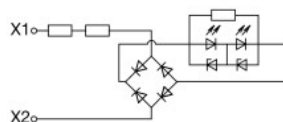
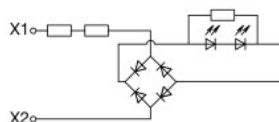


SLDN-32MW-RGT

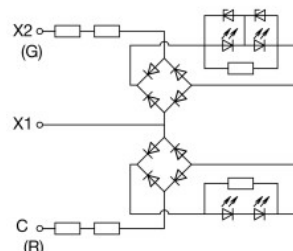
2色全面照光 (赤↔緑)



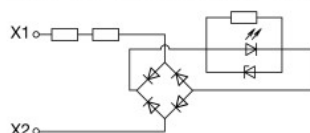
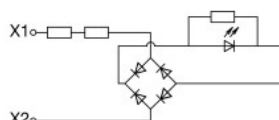
SLDN-92M-※T

単色全面照光
(緑、青、黄、ピュアホワイト)単色全面照光
(赤、アンバー)

SLDN-92MW-RGT

2色全面照光
(赤↔緑)

SLDN-72M-※T

単色全面照光
(緑、青、黄、ピュアホワイト)単色全面照光
(赤、アンバー)

- LEDチップ
- 整流ダイオード
- ツェナーダイオード
- 抵抗