

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

IDEAL



Custom Stripmaster Lite

TOKYO IDEAL CO., LTD.

日本

同商品群
在庫数 105 アイテム

航空機向け

"カスタムライトストリッパー"

修理
可能メン
テナンス

RoHS

特長 ●女性の手にフィットする小型、軽量ワイヤストリッパーです。

●カスタムストリッパーの3/4の大きさで、重量も約半分です。

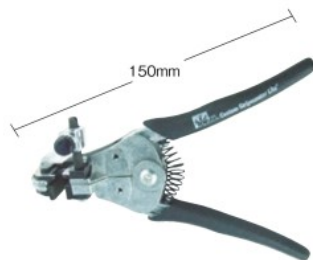
●ボディーは共通で刃物の交換も簡単です。●ダイタイプの刃物、グripper跡が目立ちません。

用途 ●テフロン線、ETFE電線、航空宇宙用電線、PVC電線、ラッピング単線、その他薄被覆線に。

材質 ●本体:亜鉛ダイカスト ●グripper:タンブステンカーバイト

付属品 ●ワイヤストッパーLB-1195

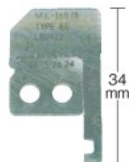
製造国 ●アメリカ

45-652
(ワイヤー用(PVC他))

商品紹介動画



品番	MILスペック電線など
45-655	MIL-W-81044/8/9/10 MIL-W-16878-5
45-657	MIL-W-81044/8/9/10 MIL-W-81381/3/4
45-660	MIL-W-81381/1/2/6/7/8/9/10/ 11/12/13/14/17/21/22 MIL-W-22759/11/12/22/23/34/35/ 41/42/43 MIL-W-81044/11/12/13

上記以外のMILスペック電線については最適な
ブレードを用意しています。18-917
(替刃)LB-1195
(ワイヤストッパー)LB-1194
(ショートストッパー)

ワイヤー用(PVC他)

■適合電線表

芯線径(mm)	1.2	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
導体断面積(mm²)	1.25	0.75	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05
AWG	16	18	20	22	24	26	28	30
品番	カッターサイズ							
45-652	1.57 2.44	1.33 2.18	1.07 1.85	.889 1.61				
45-653			1.07 1.85	.889 1.61	.736 1.50	.560 1.33		
45-654					.736 1.50	.609 1.09	.508 1.01	.406 .940

■発注単位1丁

東京アイデアル(株) [610256]

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	適合電線 (AWG)	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-8467	45-652	¥25,800	¥25,800	16~22	150	1	180	3(150)
759-8475	45-653	¥25,800	¥25,800	20~26	150	1	180	2(100)
759-8483	45-654	¥25,800	¥25,800	24~30	150	1	180	0(-)

TYPE EE 1000Vテフロン線用

■適合電線表

芯線径(mm)	1.2	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
導体断面積(mm²)	1.25	0.75	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05
AWG	16	18	20	22	24	26	28	30
品番	カッターサイズ							
45-655	1.55 2.26	1.33 1.99	1.07 1.70	.863 1.50				
45-656			1.07 1.70	.863 1.50	.711 1.39	.584 1.17		
45-657					.711 1.39	.584 1.17	.482 1.09	.406 1.07

■発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	適合電線 (AWG)	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-8491	45-655	¥25,800	¥25,800	16~22	150	1	180	2(-)
759-8505	45-656	¥25,800	¥25,800	20~26	150	1	180	4(-)
759-8513	45-657	¥25,800	¥25,800	24~30	150	1	180	0(-)

TYPE E 600Vテフロン線用

■適合電線表

芯線径(mm)	1.2	1.0	0.8	0.65	0.5	0.4	0.3	0.25
導体断面積(mm²)	1.25	0.75	0.5	0.3	0.2	0.13	0.08	0.05
AWG	16	18	20	22	24	26	28	30
品番	カッターサイズ							
45-658	1.55 2.06	1.33 1.78	1.07 1.50	.863 1.32				
45-659			1.07 1.50	.863 1.32	.711 1.09	.584 .990		
45-660					.711 1.09	.584 .990	.482 .889	.406 .813

■発注単位1丁

発注コード	品番	税抜価格 (1丁)	メーカー希望 小売価格 (1丁)	適合電線 (AWG)	全長 (mm)	梱包数 (丁)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-8521	45-658	¥25,800	¥25,800	16~22	150	1	180	0(-)
759-8530	45-659	¥25,800	¥25,800	20~26	150	1	180	2(29)
759-8548	45-660	¥25,800	¥25,800	24~30	150	1	180	4(100)

替刃 材質 ●スチール

■発注単位1枚

発注コード	品番	税抜価格 (1枚)	メーカー希望 小売価格 (1枚)	適合機種	全長 (mm)	梱包数 (枚)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-9081	LB-912	¥14,000	¥14,000	45-652	34	1	7	0(-)
759-9099	LB-913	¥14,000	¥14,000	45-653	34	1	7	0(-)
759-9102	LB-914	¥14,000	¥14,000	45-654	34	1	7	0(-)
759-9111	LB-915	¥14,000	¥14,000	45-655	34	1	7	1(-)
759-9129	LB-916	¥14,000	¥14,000	45-656	34	1	7	2(-)
759-9137	LB-917	¥14,000	¥14,000	45-657	34	1	7	0(-)
759-9145	LB-918	¥14,000	¥14,000	45-658	34	1	7	0(-)
759-9153	LB-919	¥14,000	¥14,000	45-659	34	1	7	0(-)
759-9161	LB-920	¥14,000	¥14,000	45-660	34	1	7	0(-)

ワイヤストッパー 仕様 ●30mmまでストリップ長さを調整。
材質 ●スチール ●プラスチックショートストッパー 仕様 ●セミストリップ:約5mm
材質 ●スチール

■発注単位1個

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	全長 (mm)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-9030	LB-1195	¥1,580	¥1,580	25	1	6	94(115)

■発注単位1セット

発注コード	品番	税抜価格 (1セット)	メーカー希望 小売価格 (1セット)	全長 (mm)	梱包数 (セット)	質量 (g)	実績 (前年比%)
759-9021	LB-1194	¥2,849	¥2,850	35	1	3	1(-)

商品のお問い合わせ: 03-5646-2030 <http://www.tokyo-ideal.co.jp/>