


シユアー High Power Sealer

SURE

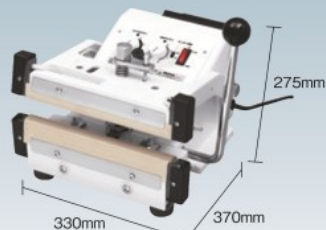

日本 卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

同商品群
在庫数 38 アイテム

NL-202JW-10

- 特長 ●高性能ヒーターを上下に搭載しています。
●お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
- 仕様 ●溶着専用
●シール最大厚さ:0.6mm(ポリエチレン)
●電源:100V
●電源コード長さ:1.8m
●溶着部温度:250℃
- 材質 ●本体ケース:アルミダイキャスト
●圧着レバーノブ:フェノール樹脂
- 付属品 ●交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
- 製造国 ●台湾

横から



発注単位1台

(価格改定日 21.10) 株式会社 藤石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	シール寸法(mm)幅×長さ	消費電力(W)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
859-0886	NL-202JW-10	¥74,375	¥85,000	10×200	1200	330×370×275	1	10.5	21(124)

☎商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

シユアー Free Hand Sealer

SURE



日本 卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)

同商品群
在庫数 38 アイテム

NL-252FH

- 特長 ●外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。
- 仕様 ●溶着専用
●シール最大厚さ:0.2/0.3mm(2.5/5mm幅・ポリエチレン)
●電源:100V
●電源コード長さ:1.8m
●溶着部温度:2.5mm/180℃、5mm/250℃
- 材質 ●ステンレス
- 付属品 ●交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚
- 製造国 ●台湾

使用例



発注単位1台

(価格改定日 21.10) 株式会社 藤石崎電機製作所 [143308]

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	シール寸法(mm)幅×長さ	消費電力(W)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
859-0887	NL-252FH	¥56,875	¥65,000	2.5×245	750	315×310×150	1	7.7	21(124)

☎商品のお問い合わせ:048-931-3110 http://www.sure-ishizaki.co.jp/

富士インパルス Shop Sealer

SURE



日本 “ショップシーラー”(溶着専用タイプ)

同商品群
在庫数 31 アイテム

FS-215

- 特長 ●両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。
●店頭での個包装に最適です。
- 仕様 ●溶着専用
●シール最大厚さ:0.2mm
●電源:100V
●電源コード長さ:1.8m
- 付属品 ●2mm幅ヒーター(2本)
●5mm幅ヒーター(2本)
●テーブル(1枚)
●プラスドライバー
- 製造国 ●ベトナム

使用例



富士インパルス株式会社 [667855]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	シール寸法(mm)幅×長さ	消費電力(W)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
325-1497	FS-215	¥39,500	¥39,500	2.5×200	250/400	286×376×198	2	5.2	163(126)
325-1501	FS-315	¥47,000	¥47,000	2.5×300	340/500	363×376×198	2	5.8	159(79)

☎商品のお問い合わせ:06-6335-1234 http://www.fujiimpulse.co.jp/

修理可能


修理可能

朝日 Aspal Poly Wrapper

SURE



日本 “アスパル ポリラッパー”(溶断専用タイプ)

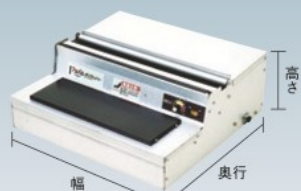同商品群
在庫数 10 アイテム

B-45PN

- 特長 ●電子サーモ採用で安定した熱管理ができます。
●ポリフィルム、塩ビフィルムの兼用型の1台2役です。
- 用途 ●食品スーパー、食品工場等のパック作業。
●農産、水産、畜産、特産関係でのパック作業。
- 仕様 ●電源:100V ●電源コード長さ:1.7m
●溶断専用
●溶断可能長さ:450mm
- 材質 ●ガルバリウム鋼板
- 製造国 ●日本

U-45PN 使用例



朝日産業株式会社 [101533]

発注単位1台

発注コード	品番	税抜価格(1台)	メーカー希望小売価格(1台)	消費電力(W)	本体寸法(mm)幅×奥行×高さ	使用可能フィルム	梱包数(台)	質量(kg)	実績(前年比%)
421-0018	B-45PN	¥22,750	¥28,000	165	504×450×200	750m巻きまで	1	7.8	25(157)
421-0042	U-45PN	¥22,750	¥28,000	165	504×600×131	1000m巻きまで	1	7.0	25(120)

☎商品のお問い合わせ:052-671-5191 http://www.asahi-sg.co.jp/