


ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

岩下 I EI 日本 STD Needle 標準ニードル

同商品群 79 アイテム 在庫数

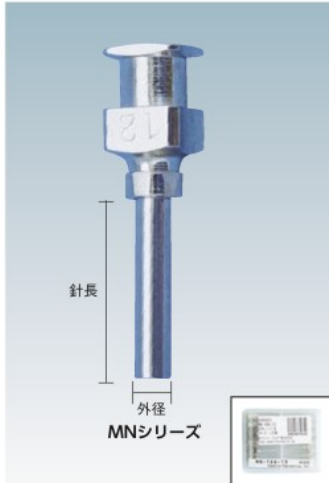

特長 ●金属製で耐久性に優れたニードルです。
●様々な材料に使用可能です。
用途 ●S型パレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質 ●針:ステンレス(SUS304)
●針基:黄銅、Niメッキ
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	内径×外径(mm)	針長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5943	MN-12G-13	¥2,000	¥2,000	2.16×2.76	13	12	1	26	63(122)
855-5944	MN-13G-13	¥2,000	¥2,000	1.80×2.40	13	12	1	26	105(115)
855-5945	MN-14G-13	¥2,000	¥2,000	1.60×2.10	13	12	1	26	30(104)
855-5946	MN-15G-13	¥2,000	¥2,000	1.37×1.82	13	12	1	24	73(80)
291-1001	MN-16G-13	¥2,000	¥2,000	1.19×1.65	13	12	1	24	52(74)
291-1019	MN-17G-13	¥2,000	¥2,000	1.07×1.47	13	12	1	24	119(93)
291-1027	MN-18G-13	¥2,000	¥2,000	0.84×1.26	13	12	1	23	99(121)
291-1035	MN-19G-13	¥2,000	¥2,000	0.69×1.06	13	12	1	23	98(73)
291-1043	MN-20G-13	¥2,000	¥2,000	0.60×0.90	13	12	1	23	71(103)
291-1051	MN-21G-13	¥2,000	¥2,000	0.51×0.81	13	12	1	23	39(83)
291-1060	MN-22G-13	¥2,000	¥2,000	0.41×0.71	13	12	1	23	42(72)
291-1078	MN-23G-13	¥2,000	¥2,000	0.34×0.64	13	12	1	23	30(58)
291-1086	MN-25G-13	¥2,000	¥2,000	0.26×0.51	13	12	1	23	17(90)
291-1094	MN-26G-13	¥2,000	¥2,000	0.26×0.46	13	12	1	23	4(80)
291-1108	MN-27G-13	¥2,000	¥2,000	0.21×0.41	13	12	1	23	8(35)
855-5958	MN-28G-13	¥2,000	¥2,000	0.18×0.36	13	12	1	22	46(113)

商品の問い合わせ:03-6659-2491 http://www.iwashita-eng.co.jp/

岩下 I EI 日本 Plastic Needle プラスチックニードル

同商品群 79 アイテム 在庫数




特長 ●安価な使い捨てタイプのニードルです。
●ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途 ●パレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。
材質 ●針:ステンレス(SUS304)
●針基:ポリプロピレン(PP)
製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	内径×外径(mm)	針長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5970	PNC-15G-13	¥1,200	¥1,200	1.6×1.82	13	20	1	9	451(217)
855-5971	PNC-16G-13	¥1,200	¥1,200	1.37×1.82	13	20	1	9	68(179)
855-5972	PNC-17G-13	¥1,200	¥1,200	1.2×1.64	13	20	1	9	45(63)
855-5973	PNC-18G-13	¥1,200	¥1,200	1.04×1.5	13	20	1	9	112(150)
855-5974	PNC-19G-13	¥1,200	¥1,200	0.84×1.27	13	20	1	8	149(172)
855-5975	PNC-20G-13	¥1,200	¥1,200	0.7×1.05	13	20	1	8	97(157)
855-5976	PNC-21G-13	¥1,200	¥1,200	0.6×0.91	13	20	1	8	97(72)
855-5977	PNC-22G-13	¥1,200	¥1,200	0.51×0.82	13	20	1	8	75(108)
855-5978	PNC-23G-13	¥1,200	¥1,200	0.41×0.71	13	20	1	7	157(76)
855-5979	PNC-24G-13	¥1,200	¥1,200	0.34×0.64	13	20	1	7	29(112)
855-5980	PNC-25G-13	¥1,200	¥1,200	0.31×0.56	13	20	1	7	34(284)
855-5981	PNC-26G-13	¥1,200	¥1,200	0.26×0.51	13	20	1	7	45(116)
855-5982	PNC-27G-13	¥1,200	¥1,200	0.21×0.41	13	20	1	7	33(100)
855-5983	PNC-28G-13	¥1,200	¥1,200	0.19×0.39	13	20	1	7	35(584)
855-5984	PNC-30G-13	¥1,200	¥1,200	0.16×0.31	13	20	1	7	60(223)
855-5985	PNC-32G-13	¥1,700	¥1,700	0.1×0.26	13	20	1	7	66(99)

商品の問い合わせ:03-6659-2491 http://www.iwashita-eng.co.jp/

岩下 I EI 日本 PTFE Needle PTFEニードル

同商品群 79 アイテム 在庫数

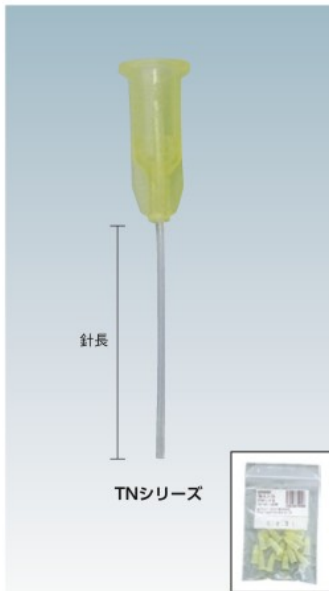

特長 ●金属製のニードルが使えない材料の場合に使用します。
●サイズによって色分けをしています。
用途 ●S型パレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
材質 ●針:PTFE
●針基:ポリプロピレン(PP)
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	内径(mm)	針長(mm)	パック入数(本)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
291-1248	TN-0.2-25	¥4,500	¥4,500	0.2	25	20	1	5.5	22(82)
291-1256	TN-0.3-25	¥4,500	¥4,500	0.3	25	20	1	5.5	26(87)
291-1264	TN-0.4-25	¥4,500	¥4,500	0.4	25	20	1	5.5	7(78)
291-1272	TN-0.5-25	¥4,500	¥4,500	0.5	25	20	1	5.5	19(74)
291-1281	TN-0.6-25	¥4,500	¥4,500	0.6	25	20	1	5.5	11(92)
291-1299	TN-0.8-25	¥4,500	¥4,500	0.8	25	20	1	5.5	41(205)
855-5965	TN-0.9-25	¥4,500	¥4,500	0.9	25	20	1	6.5	6(200)
855-5966	TN-1.1-25	¥4,500	¥4,500	1.1	25	20	1	6.5	9(82)
855-5967	TN-1.3-25	¥4,500	¥4,500	1.3	25	20	1	7.0	3(150)
855-5968	TN-1.4-25	¥4,500	¥4,500	1.4	25	20	1	7.0	13(82)
855-5969	TN-1.6-25	¥4,500	¥4,500	1.6	25	20	1	7.0	18(100)

商品の問い合わせ:03-6659-2491 http://www.iwashita-eng.co.jp/

岩下 I EI 日本 Barrel Cap パレルキャップ

同商品群 79 アイテム 在庫数



特長 ●パレル保管時の液漏れを防止します。
●吐出する材料を入れるパレルのフタとして使用します。
材質 ●ポリプロピレン(PP)
製造国 ●中国

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	適合パレル	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5986	TC10N/20	¥550	¥550	PS10S	20	1	18	24(800)
855-5988	TC10N/50	¥1,200	¥1,200	PS10S	50	1	45	7(350)
855-5987	TC30N/20	¥600	¥600	PS30S、PS50S	20	1	39	13(31)
855-5989	TC30N/50	¥1,300	¥1,300	PS30S、PS50S	50	1	96	8(54)

発注コード	品番	税抜価格(1パック)	メーカー希望小売価格(1パック)	適合パレル	パック入数(個)	梱包数(パック)	質量(g)	実績(前年比%)
855-5990	TC10NUV/20	¥800	¥800	PS10SUV	20	1	18	9(900)
855-5991	TC30NUV/20	¥900	¥900	PS30SUV、PS50SUV	20	1	39	4(200)

商品の問い合わせ:03-6659-2491 http://www.iwashita-eng.co.jp/