

CPZ-2702 DIO 64点TTL

概要

仕様 ▶

【デジタル入出力】とは？



本製品に関するFAQ

型式	CPZ-2702
JANコード	4957451076190
価格	オープンブライズ ご提供参考価格：¥23,800
発売	発売中
標準納期	ご注文受領後2週間以内 ※数量が5以上の場合はお問い合わせ下さい
無償保証期間	2年 >>製品使用登録で保証期間が最大2年延長！
無料貸出サービス	無料貸出サービス対象 ※ユーザID登録 / Logonが必要です。
カスタマイズ	カスタマイズご相談ください！

製品構成

デジタル入力	デジタル出力	入力信号電圧	出力信号電圧	入力電流	最大出力電流
TTLシュミット入力	TTLオープンコレクタ出力	5V	5V	0.6mA	40mA
入力制御信号付き (STB, ACK)	出力制御信号付き (STB, ACK)	入力応答時間 0.1μs	出力応答時間 0.5μs	入出力共用64点	入出力共用64点

3.3V **RoHS**

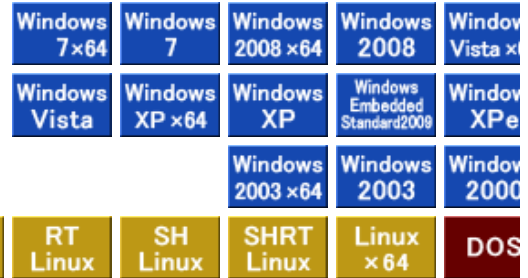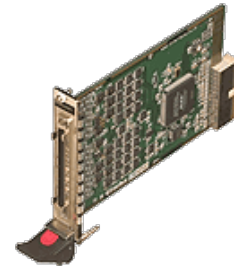

ActiveX LabVIEW



概要

CPZ-2702は、64点TTLシュミットトリガ入力と、64点TTLオープンコレクタ(プルアップ抵抗付)を持つ3.3V信号環境 CPZシリーズCompactPCIデジタル入出力インタフェースモジュールです。

入出力共通端子です。

入出力ハンドシェイク回路により、外部回路と同期をとって、データ入出力ができます。

外部信号により、全点同時ラッチ取り込みが可能です。

リセット信号の出力、外部リセット信号の入力をサポートしています。

また、インターバルタイマ機能を搭載しています。

特長

- 64点TTLシュミットトリガ入力
- 入力電圧: DC+5V
- 入力応答時間: 0.1μs
- 64点TTLオープンコレクタ出力(プルアップ抵抗付)