

ワンタッチソケットモデル

2車由


最高使用圧力
0.98
1.0MPa
(10kgf/cm²)



カラーリング対応


	材質	表面処理
本体	鉄材	クロムメッキ
	真鍮C3604	ニッケルメッキ
カラーリング	アルミ	アルマイト処理
止め輪材質	SUS304	
シール材	材質	使用温度範囲
	ニトリルゴム(NBR)	-20°C~60°C

S-RR620-SOC

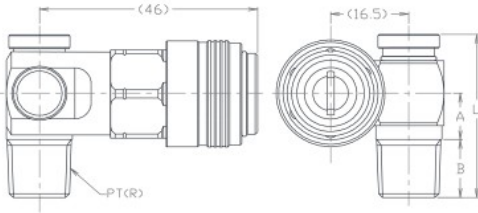

重量	PT(R)	L	A	B	取付工具・サイズ
114g	1/4	35	10	11.5	六角レンチ・6

SOH-RR620-SOC

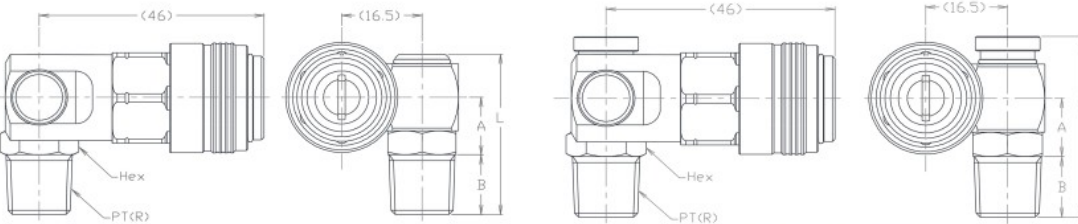

左：カラーリング無し
右：カラーリング有り



重量	PT(R)	L	A	B	取付工具・サイズ
118(117)g	1/4	37(34)	12	11.5	スパナ・14

() はカラーリング無しの数値