

ホースモデル

2車由


最高使用圧力
0.98
1.0MPa
(10kgf/cm²)



カラーリング対応


	材質	表面処理
本体	鉄材	クロムメッキ
	真鍮C3604	ニッケルメッキ
カラーリング	アルミ	アルマイト処理
止め輪材質	SUS304	
シール材	材質	使用温度範囲
	ニトリルゴム(NBR)	-20℃~60℃

S-RR512-2C-h・S-RR622-2C-h

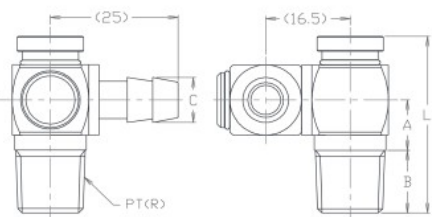

製品名	重量	PT(R)	L	A	B	C	取付工具・サイズ*
S-RR512-2C-h9	53g	1/8	31.5	10	7.5	φ 9	六角レンチ・6
S-RR512-2C-h10.5	57g	1/8	31.5	10	7.5	φ10.5	六角レンチ・6
S-RR622-2C-h9	59g	1/4	34.5	10	11.5	φ 9	六角レンチ・6
S-RR622-2C-h10.5	63g	1/4	34.5	10	11.5	φ10.5	六角レンチ・6

SOH-RR512-2C-h・SOH-RR622-2C-h

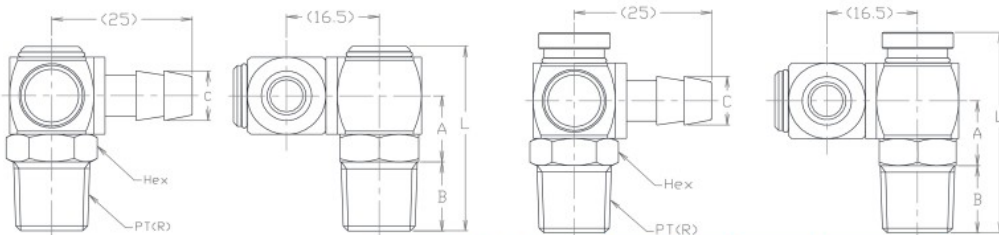

左：カラーリング無し
右：カラーリング有り

製品名	重量	PT(R)	L	A	B	C	取付工具・サイズ*
SOH-RR512-2C-h9	57(56)g	1/8	33.5(30.5)	12	7.5	φ 9	スパナ・12
SOH-RR512-2C-h10.5	61(60)g	1/8	33.5(30.5)	12	7.5	φ10.5	スパナ・12
SOH-RR622-2C-h9	63(62)g	1/4	36.5(33.5)	12	11.5	φ 9	スパナ・14
SOH-RR622-2C-h10.5	67(66)g	1/4	36.5(33.5)	12	11.5	10.5	スパナ・14

()はカラーリング無しの数値