

チューブモデル

2車由




カラーリング対応

最高使用圧力
0.98
1.0MPa
(10kgf/cm²)





	材質	表面処理
本体	鉄材	クロムメッキ
	真鍮C3604	ニッケルメッキ
カラーリング	アルミ	アルマイト処理
止め輪材質	SUS304	
シール材	材質	使用温度範囲
	ニトリルゴム(NBR)	-20℃～60℃

S-RR510-C-WT・S-RR620-C-WT

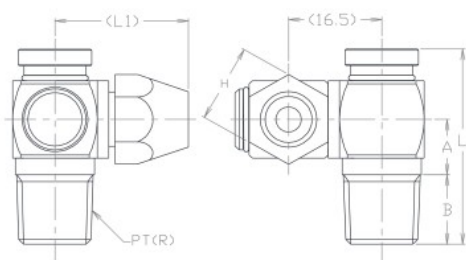

製品名	重量	PT(R)	L	L1	A	B	H	対応チューブ	取付工具・サイズ
S-RR510-C-WT64	59g	1/8	31.5	19.5	10	7.5	12	6-4	六角レンチ・6
S-RR510-C-WT85	60g	1/8	31.5	22.5	10	7.5	14	8-5	六角レンチ・6
S-RR510-C-WT1065	70g	1/8	31.5	25.5	10	7.5	16	10-6.5	六角レンチ・6
S-RR620-C-WT64	64g	1/4	34.5	19.5	10	11.5	12	6-4	六角レンチ・6
S-RR620-C-WT85	67g	1/4	34.5	22.5	10	11.5	14	8-5	六角レンチ・6
S-RR620-C-WT1065	75g	1/4	34.5	25.5	10	11.5	16	10-6.5	六角レンチ・6

SOH-RR510-C-WT・SOH-RR620-C-WT

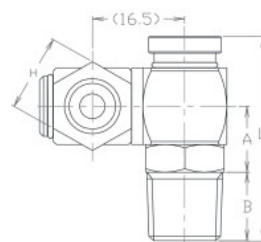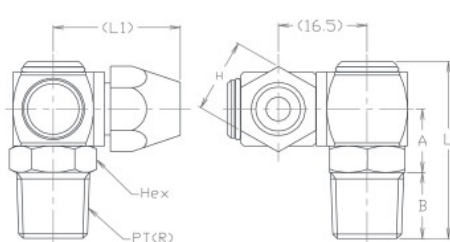

左：カラーリング無し
右：カラーリング有り



製品名	重量	PT(R)	L	L1	A	B	H	対応チューブ	取付工具・サイズ
SOH-RR510-C-WT64	63(62)g	1/8	33.5(30.5)	19.5	12	7.5	12	6-4	スパナ・12
SOH-RR510-C-WT85	64(63)g	1/8	33.5(30.5)	22.5	12	7.5	14	8-5	スパナ・12
SOH-RR510-C-WT1065	74(73)g	1/8	33.5(30.5)	25.5	12	7.5	16	10-6.5	スパナ・12
SOH-RR620-C-WT64	68(67)g	1/4	36.5(33.5)	19.5	12	11.5	12	6-4	スパナ・14
SOH-RR620-C-WT85	71(70)g	1/4	36.5(33.5)	22.5	12	11.5	14	8-5	スパナ・14
SOH-RR620-C-WT1065	79(78)g	1/4	36.5(33.5)	25.5	12	11.5	16	10-6.5	スパナ・14

()はカラーリング無しの数値