


ISR-C50S型 (シングルピストンタイプ)

ISR-C50S SINGLE PISTON TYPE

单活塞型

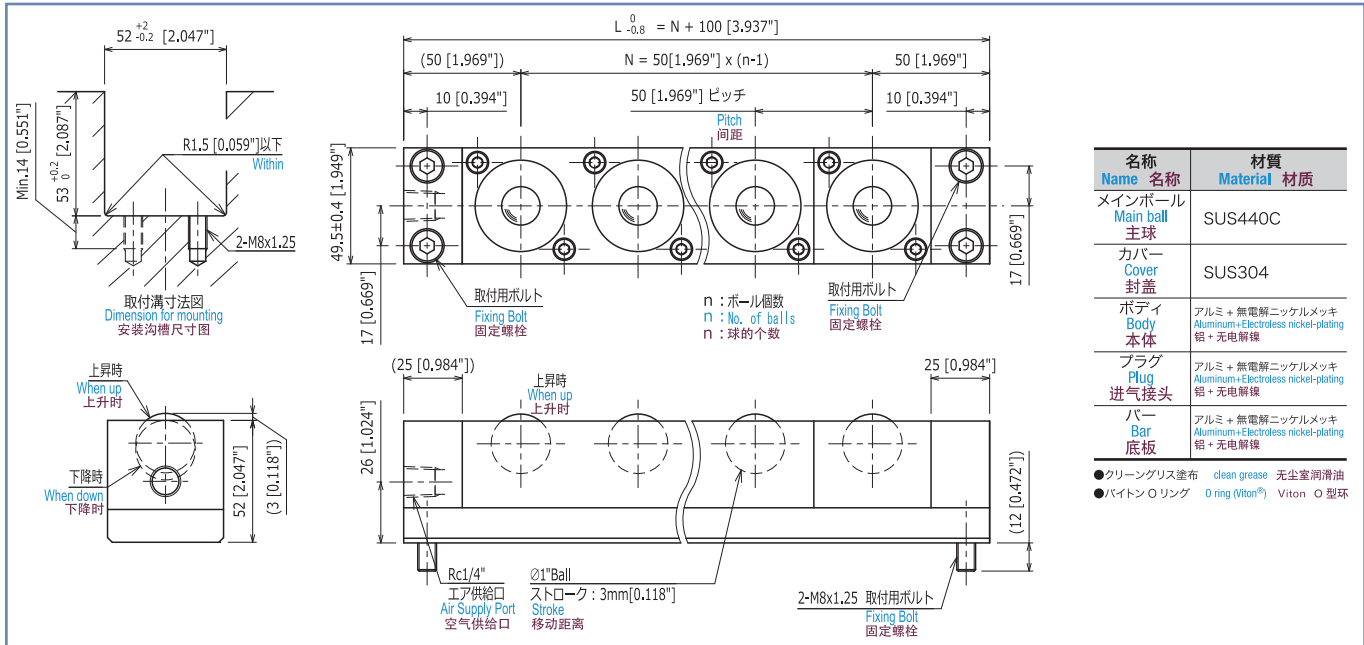

名称 Name	材質 Material
メインボール Main ball 主球	SUS440C
カバー Cover 封蓋	SUS304
ボディ Body 本体	アルミ + 無電解ニッケルメッキ Aluminum + Electroless nickel-plating 铝 + 无电解镍
プラグ Plug 进气接头	アルミ + 無電解ニッケルメッキ Aluminum + Electroless nickel-plating 铝 + 无电解镍
バー Bar 底板	アルミ + 無電解ニッケルメッキ Aluminum + Electroless nickel-plating 铝 + 无电解镍

- クリーングリス塗布 clean grease 无尘室润滑油
- バイトンリング O ring (Viton) Viton O型环

● 取付用ボルトは、本体に付属しています。 Accessory mounting bolts. 固定用螺栓附属在本体上。

型式 Model 型号	ボールリフト全長 Overall length of Ball Lifter 提升器全長 L		ボール個数 No. of balls 球的个数 n	自重 Product Weight			ボールリフト 1 本あたりのリフト能力 Load capacity on each unit 提升器单组的顶出能力											
	(mm)	(inch)		(kg)	(N)	(lbs)	供給エア圧力 MPa(kgf/cm ²) Supplied air pressure 供给空气压力			0.4MPa (4.08kgf/cm ²)			0.5MPa (5.10kgf/cm ²)			0.6MPa (6.12kgf/cm ²)		
							(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)	(kgf)	(kN)	(lbf)			
ISR-C50S-100-A	100	3.94	1	0.9	8.8	2	47	0.46	104	61	0.60	135	75	0.73	165			
ISR-C50S-150-A	150	5.91	2	1.3	13.2	3	94	0.92	207	122	1.20	269	150	1.47	331			
ISR-C50S-200-A	200	7.87	3	1.8	17.6	4	141	1.38	311	183	1.79	403	225	2.20	496			
ISR-C50S-250-A	250	9.84	4	2.3	22	5	188	1.84	415	244	2.39	538	300	2.94	661			
ISR-C50S-300-A	300	11.81	5	2.7	26.4	6	235	2.30	518	305	2.99	672	375	3.68	827			
ISR-C50S-350-A	350	13.78	6	3.2	30.8	6.9	282	2.76	622	366	3.59	807	450	4.41	992			
ISR-C50S-400-A	400	15.75	7	3.6	35.2	7.9	329	3.22	725	427	4.19	941	525	5.15	1157			
ISR-C50S-450-A	450	17.72	8	4.1	39.6	8.9	376	3.69	829	488	4.78	1076	600	5.88	1323			
ISR-C50S-500-A	500	19.69	9	4.5	44	9.9	423	4.15	933	549	5.38	1210	675	6.62	1488			
ISR-C50S-550-A	550	21.65	10	4.9	48.4	10.9	470	4.61	1036	610	5.98	1345	750	7.35	1653			
ISR-C50S-600-A	600	23.62	11	5.4	52.8	11.9	517	5.07	1140	671	6.58	1479	825	8.09	1819			
ISR-C50S-650-A	650	25.59	12	5.9	57.2	12.9	564	5.53	1243	732	7.18	1614	900	8.82	1984			
ISR-C50S-700-A	700	27.56	13	6.3	61.6	13.9	611	5.99	1347	793	7.77	1748	975	9.56	2150			
ISR-C50S-750-A	750	29.53	14	6.7	66	14.9	658	6.45	1451	854	8.37	1883	1050	10.30	2315			
ISR-C50S-800-A	800	31.5	15	7.2	70.4	15.9	705	6.91	1554	915	8.97	2017	1125	11.00	2480			
ISR-C50S-850-A	850	33.46	16	7.7	74.8	16.9	752	7.37	1658	976	9.57	2152	1200	11.80	2646			
ISR-C50S-900-A	900	35.43	17	8.1	79.2	17.9	799	7.83	1761	1037	10.20	2286	1275	12.50	2811			
ISR-C50S-950-A	950	37.4	18	8.5	83.6	18.8	846	8.29	1865	1098	10.80	2421	1350	13.20	2976			
ISR-C50S-1000-A	1000	39.37	19	9	88	19.8	893	8.75	1969	1159	11.40	2555	1425	14.00	3142			