



①04型 | エナジーチェーン | 一体型、非開閉式


製品番号 エナジーチェーン 非開閉式 ①04型	幅寸法		曲げ半径 下記 曲げ半径より選択ください。 R [mm]	重量 04型 [kg/m]
	内幅 (Bi) [mm]	外幅 (Ba) [mm]		
04. 07. R. 0	7	12	015 018 028 038 048	0.07
04. 10. R. 0	10	15	015 018 028 038 048	0.08
04. 16. R. 0	16	21	015 018 028 038 048	0.09
04. 20. R. 0	20	25	015 018 028 038 048	0.10
04. 30. R. 0	30	35	015 018 028 038 048	0.11

型式例) 04. 07. R. 0 - ()リンク


⇒ ⇒ ⇒

04. 07. 015. 0 - ()リンク

能力線図 (フリースパン走行)

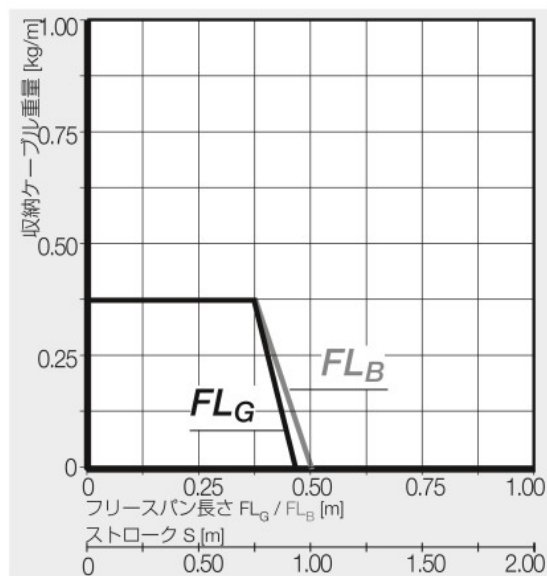

寸法

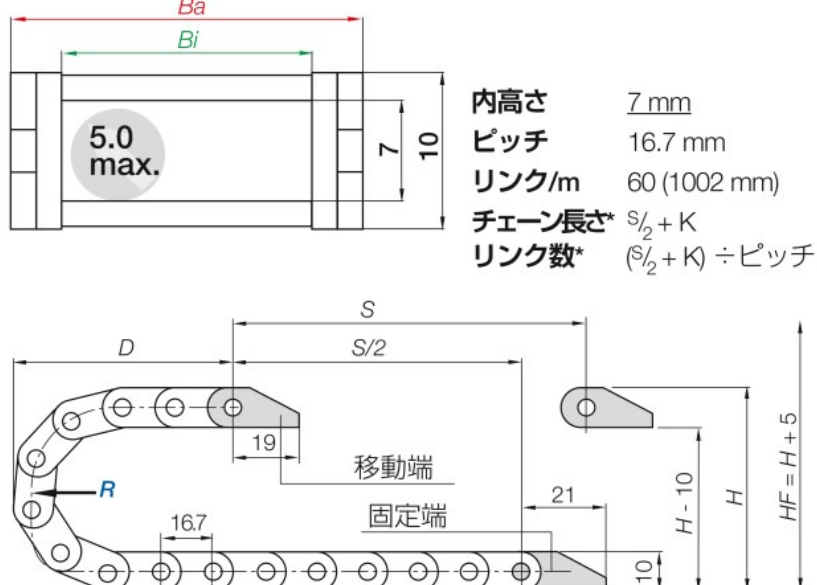

R	015	018	028	038	048
H	40	46	66	86	106
D	45	48	58	68	78
K	85	90	125	155	185

必要な空間高さ: $HF = H + 5$ mm (収納重量 0.1 kg/mでの目安)

*エナジーチェーンの固定位置がストロークの中心の場合。固定位置が中心以外の場合は81ページをご覧ください。