


## B-1形銅管用くい込み継手

### エルボ (B-1) : KL

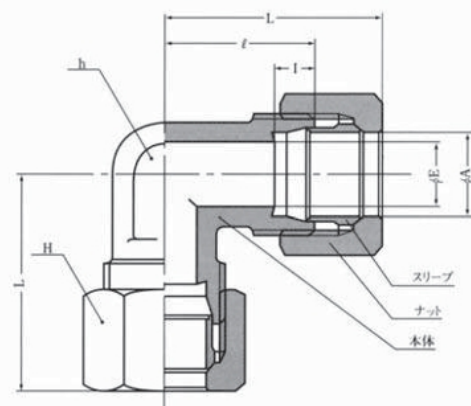


単位 : mm

| 継手の呼び    | 適用する<br>管の外径<br>A | Minimum<br>Opening<br>E | 二面巾<br>h | 六角対辺<br>Hex.<br>H | l   | $\varnothing$ | (約)<br>Approx.<br>L | 重量<br>(kg) |
|----------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|-----|---------------|---------------------|------------|
| KL4-B-1  | 4                 | 2.5                     | 8        | 10                | 6.5 | 16            | 23.5                | 0.018      |
| KL6-B-1  | 6                 | 4                       | 8        | 12                | 6.5 | 19            | 27                  | 0.026      |
| KL8-B-1  | 8                 | 6                       | 10       | 14                | 6.5 | 19            | 27                  | 0.034      |
| KL10-B-1 | 10                | 8                       | 12       | 17                | 6.5 | 21            | 29.5                | 0.052      |
| KL12-B-1 | 12                | 10                      | 14       | 19                | 6.5 | 22            | 32                  | 0.061      |
| KL15-B-1 | 15                | 12                      | 17       | 23                | 8   | 25            | 34.5                | 0.095      |
| KL20-B-1 | 20                | 17                      | 23       | 29                | 8   | 29            | 39                  | 0.166      |
| KL25-B-1 | 25                | 20                      | 30       | 36                | 9   | 35            | 45                  | 0.328      |

⚠ 注意 : 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。

## B-1形銅管用くい込み継手

### ティー (B-1) : KT

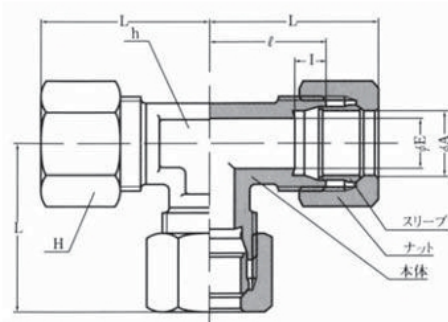

単位 : mm

| 継手の呼び    | 適用する<br>管の外径<br>A | Minimum<br>Opening<br>E | 二面巾<br>h | 六角対辺<br>Hex.<br>H | l   | $\varnothing$ | (約)<br>Approx.<br>L | 重量<br>(kg) |
|----------|-------------------|-------------------------|----------|-------------------|-----|---------------|---------------------|------------|
| KT4-B-1  | 4                 | 2.5                     | 8        | 10                | 6.5 | 16            | 23.5                | 0.025      |
| KT6-B-1  | 6                 | 4                       | 8        | 12                | 6.5 | 19            | 27                  | 0.036      |
| KT8-B-1  | 8                 | 6                       | 10       | 14                | 6.5 | 19            | 27                  | 0.047      |
| KT10-B-1 | 10                | 8                       | 12       | 17                | 6.5 | 21            | 29.5                | 0.073      |
| KT12-B-1 | 12                | 10                      | 14       | 19                | 6.5 | 22            | 32                  | 0.087      |
| KT15-B-1 | 15                | 12                      | 17       | 23                | 8   | 25            | 34.5                | 0.134      |
| KT20-B-1 | 20                | 17                      | 23       | 29                | 8   | 29            | 39                  | 0.226      |
| KT25-B-1 | 25                | 20                      | 30       | 36                | 9   | 35            | 45                  | 0.438      |

⚠ 注意 : 予告なしに、品質・性能・改善のため寸法を変更する事があります。