


IKO 複合形ニードルベアリング

スラストボールベアリング付ニードルベアリング 内輪なし
スラストローラベアリング付ニードルベアリング 内輪なし

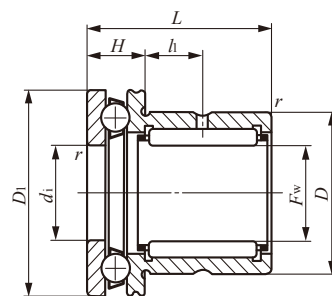

NAX

軸径10-70mm

軸径 mm	呼び番号							
		質量 (参考) g	防じんカバー付き	質量 (参考) g		質量 (参考) g	防じんカバー付き	質量 (参考) g
10	NAX 1023	38.5	NAX 1023Z	40	—	—	—	—
12	NAX 1223	43.5	NAX 1223Z	45.5	—	—	—	—
15	NAX 1523 —	47.5 —	NAX 1523Z —	48.5 —	— NBX 1523	— 54	— NBX 1523Z	— 55
17	NAX 1725 —	54 —	NAX 1725Z —	56 —	— NBX 1725	— 61	— NBX 1725Z	— 63
20	NAX 2030 —	85.5 —	NAX 2030Z —	89 —	— NBX 2030	— 94	— NBX 2030Z	— 97.5
25	NAX 2530 —	131 —	NAX 2530Z —	135 —	— NBX 2530	— 143	— NBX 2530Z	— 147
30	NAX 3030 —	145 —	NAX 3030Z —	151 —	— NBX 3030	— 160	— NBX 3030Z	— 166
35	NAX 3530 —	169 —	NAX 3530Z —	176 —	— NBX 3530	— 186	— NBX 3530Z	— 193
40	NAX 4032 —	219 —	NAX 4032Z —	227 —	— NBX 4032	— 240	— NBX 4032Z	— 248
45	NAX 4532 —	264 —	NAX 4532Z —	273 —	— NBX 4532	— 293	— NBX 4532Z	— 302
50	NAX 5035 —	287 —	NAX 5035Z —	297 —	— NBX 5035	— 315	— NBX 5035Z	— 325
60	NAX 6040 —	417 —	NAX 6040Z —	454 —	— NBX 6040	— 501	— NBX 6040Z	— 538
70	NAX 7040	555	NAX 7040Z	606	—	—	—	—

注(1) 面取寸法 r の最小許容寸法です。

(2) 許容回転数は油潤滑に適用します。グリース潤滑の場合NAXはこの値の70%まで、NBXはこの値の25%まで許容できます。

備考1. 外輪に油溝と1個の油穴があります。

2. グリースは封入していません。適正な潤滑をしてご使用ください。