

# HD-HBNS



## 六角ボルト HD(ハイジエニックデザイン)仕様

標準 在庫品

RoHS

ハイジエニック

SUS

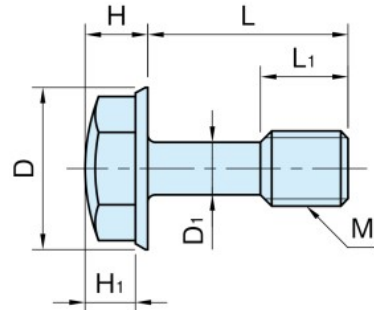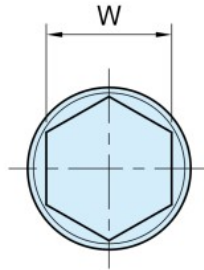

本体

SUS316L  
研磨仕上

品番	M	L <sub>1</sub>	W	D	L	D <sub>1</sub>	H	H <sub>1</sub>	質量 (g)
HD-HBNS04×8	M4×0.7	5	7	9.2	8	3.1	4	3	2
HD-HBNS04×12					12				
HD-HBNS05×12	M5×0.8	6	8	10.5	12	3.7	4.7	3.7	3
HD-HBNS05×16					16				4
HD-HBNS06×16	M6×1	7	10	13	16	4.2	5	4	6
HD-HBNS06×20					20				7
HD-HBNS06×25					25				18
HD-HBNS08×20	M8×1.25	9	13	16.8	20	6	6.5	5.5	12
HD-HBNS08×25					25				14
HD-HBNS08×30					30				22

### 特長

切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジエニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。(P. 78 参照)

### 注意事項

HD-SW シールワッシャーとの併用はできません。